Info


GU-SECURY Automatic access controlled

HABERKORN

Codetastatur-/Fingerprint-Set Sorex WIFI Unilock – Haustürpaket



Öffnung durch Codetastatur, Fingerprint, Smartphone und RFID, für den Einbau in Haustüren.

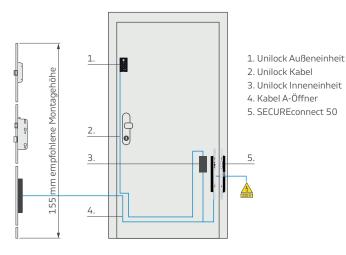



VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- · App-fähig
- Zutrittsprotokoll
- Schlüsselloser Zugang
- · Steuerung per Tastatur, Smartphone, Fingerprint oder RFID
- externes Relaiskabel (Inneneinheit) für Sabotageschutz
- permanente Speicherung der Zutrittsmedien (auch nach Stromausfall)
- Komplettmontage in der Werkstatt
- · Ein- und Aushängen des Türblattes jederzeit möglich
- · uneingeschränkte Öffnungsweite
- Glas, schwarz

ANWENDUNGEN/HINWEISE

- Innen- und Außeneinheit sind aus Sicherheitsgründen fix miteinander gepaart – d. h. Innen- und Außeneinheit können nicht beliebig untereinander getauscht werden
- muss ein Teil ersetzt werden, sollten immer beide Teile ausgetauscht werden

TECHNISCHE DATEN

Relais Schaltstrom 1 A Schaltspannung 250

Betriebsspannung 12 V DC, 200 mA Anzahl Medien 100 Fingerprints 150 Zahlencodes 200 RFID-Medien unlimitierte eKeys

Verschlüsselung Innen-

und Außeneinheit AES 128 Bit
Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C

Schutzart IP66 (wenn wasserdicht verklebt)

Tastaturmaße B x H x T 55 x 101 x 4 mm Ausfräsmaße B x H x R 40 x 86 x 5 mm

empfohlene Montagehöhe Unterkante min. 1.550 mm

LIEFERUMFANG

- Codetastatur-/Fingerprint-Erfassungseinheit Sorex WIFI Unilock, Glas schwarz
- · SECUREconnect 50 mit integriertem Netzteil (kabelloser Übergang)
- Anschlusskabel

BESTELLHINWEIS

GU-SECURY-Schloss, A-Öffner, Stulpe für SECUREconnect 50 bitte bei der Bestellung bekannt geben.



Preis/Set


€ 978,43

Teile-Nr. M85320

Fingerprint-Set ekey dLine

cekey.

Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner inkl. Zubehör zum Einbau im Türblatt bzw. Türgriff.

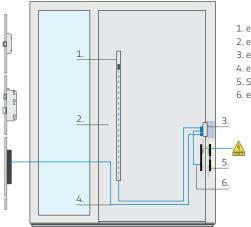

- 1. ekey dLine Fingerprint + Dekorelement
- 2. ekey dLine Fingerprint-Controller-Kabel
- 3. ekey dLine Controller + Montageplatte
- 4. ekey dLine Controller-Motorschloss-Kabel
- 5. SECUREconnect 50
- 6. ekey dLine Controller-Connect50-Kabel



VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN

- · schlüsselloser Zutritt
- · manipulationsgeschützt Daten bleiben nach Stromausfall erhalten
- komfortable Fernöffnung per ekey-bionyx-app mit Smartphone oder Tablet
- · automatische Push-Nachrichten, Zutrittsprotokoll
- praktischer Sprachassistent
- · personalisierte Zeitfenster
- · Funktionen, Benutzer und Geräte sind flexibel erweiterbar
- 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung (Helligkeit stufenlos regelbar oder abschaltbar)
- Buzzer zur akustischen Signalisierung coming soon (Lautstärke stufenlos regelbar oder abschaltbar)

ANWENDUNGEN/HINWEISE

- Schutzart IP56 (mit Dekorelement)
- · 20 Benutzer speicherbar (80 Finger)
- · auf bis zu 100 Benutzer kostenpflichtig erweiterbar (400 Finger)

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme ca. 0,7 W
Versorgungsspannung 12-24 V DC
Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Gehäusemaße B x H x T 22,5 x 47 x 16 mm
empfohlene Montagehöhe 1.550 mm

MATERIAL

- · Kunststoff PC/ASA
- · Oberfläche Edelstahl

LIEFERUMFANG

- · Fingerprint ekey dLine
- Dekorelement Edelstahl für Türblatt bzw. Türgriff
- SECUREconnect 50 mit integriertem Netzteil (kabelloser Übergang)
- Anschlusskabel

BESTELLHINWEIS

Passende Stoßgriffe auf Anfrage.



Ausfü	hrung	Teile-Nr.	Preis/Set
Finger	print für Türblatt	M85311	£0/0.20
Finge	print für Türgriff	M85315	€ 949,39





Dekorelement ekey dLine Türgriff

cekey

Zu Fingerscanner ekey dLine am Türgriff.

ANWENDUNGEN/HINWEISE

zum Aufkleben

TECHNISCHE DATEN

Maße B x H x S 25 x 52 x 0,5 mm

MATERIAL

Edelstahl V4A/Aluminium eloxiert

Oberfläche	Teile-Nr.	Preis/Stk.
Edelstahl	M04948	64070
schwarz	M85323	€ 10,40

Impressum Preise gültig bis auf Widerruf, exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023.

Haberkorn GmbH haberkorn.com

6961 Wolfurt T +43 5574 695-0

T+43 1 74074-0

T +43 5574 695-0 **1030 Wien**

6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0

4060 Leonding T+43 7229 687-0

9500 Villach

T +43 4242 42038-0

8055 Graz

T+43 316 287082-0

