

**Mitutoyo**

vom 1. April bis  
zum 31. Mai 2024

# FRÜHJAHRSAKTION 2024



**Digital-ABS-Messschieber**  
Schnabel-/Standardmessflächen

ebenfalls erhältlich:

mit 0-500 mm Messbereich	mit 0-1000 mm Messbereich
<del>€ 933,00</del> € 749,00 AKTIONSPREIS	<del>€ 1,550,00</del> € 1,249,00 AKTIONSPREIS
551-204-10	551-207-10

schneidförmige Messflächen für Außen- und gerundete Messflächen für Innenmessungen



**Digital-ABS-AOS-Messschieber**

Messbereich: 0-150 mm – ohne Datenausgabe



ebenfalls erhältlich:

mit flachem Tiefenmessstab	mit rundem Tiefenmessstab (ø1,9 mm)
<del>€ 130,00</del> € 99,90 AKTIONSPREIS	<del>€ 130,00</del> € 99,90 AKTIONSPREIS
500-181-30	500-184-30

ABSOLUTE™



duale Skala Metrisch/Zoll

<del>€ 36,00</del> € 27,90 AKTIONSPREIS
530-104

**Nonius-Messschieber**

Messbereich: 0-150 mm/0-6"  
Skalenteilung: 0,05 mm



**Digital-ABS-Messschieber**

Messbereich: 0-150 mm – ohne Datenausgabe  
CoolantProof IP67



ebenfalls erhältlich:

mit flachem Tiefenmessstab	mit 0-200 mm Messbereich & flachem Tiefenmessstab	mit 0-150 mm Messbereich & rundem Tiefenmessstab
<del>€ 196,00</del> € 149,00 AKTIONSPREIS	<del>€ 274,00</del> € 199,00 AKTIONSPREIS	<del>€ 197,00</del> € 149,00 AKTIONSPREIS
500-706-20	500-707-20	500-709-20

IP67

ABSOLUTE™

## Digitale Bügelmessschraube IP65


Messbereich: 0–25 mm – ohne Datenausgabe

ölbeständiges Material und hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub



~~€ 237,00~~ € 189,00  
AKTIONSPREIS  
293-240-30

ebenfalls erhältlich:  
mit 15°-Spitze an  
Amboss und Spindel  
~~€ 745,00~~ € 599,00  
AKTIONSPREIS  
342-251-30

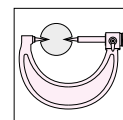

## Digitaler ABS-Borematic im Satz

3-Linien-Innenmessgerät mit Federmechanismus und austauschbaren Messköpfen im Satz, mit titanbeschichteten Stiften, 330° drehbarer Anzeigeeinheit und GO/NG-Toleranz-Beurteilungsfunktion



6–12 mm  
~~€ 2.013~~ € 1.599  
AKTIONSPREIS  
568-924



ebenfalls erhältlich:  
12–25 mm  
~~€ 2.162~~ € 1.729  
AKTIONSPREIS  
568-925

ebenfalls erhältlich:  
25–50 mm  
~~€ 2.544~~ € 2.099  
AKTIONSPREIS  
568-926

ebenfalls erhältlich:  
50–100 mm  
~~€ 4.319~~ € 3.499  
AKTIONSPREIS  
568-927



## 2-Punkt-Innenfeinmessgeräte

- automatische Zentrierung über eine Zentrierbrücke
- hohlstrukturierter Handgriff zur Reduktion der Wärmeübertragung vom Bediener um 50 %



50–150 mm, 0,01 mm  
~~€ 315,00~~ € 259,00  
AKTIONSPREIS  
511-713-20



ebenfalls erhältlich:  
18–150 mm, 0,01 mm  
~~€ 580,00~~ € 469,00  
AKTIONSPREIS  
511-921-20

ebenfalls erhältlich:  
160–250 mm, 0,01 mm  
~~€ 613,00~~ € 489,00  
AKTIONSPREIS  
511-715-20

ebenfalls erhältlich:  
18–150 mm, 0,001 mm  
~~€ 1.011~~ € 799,00  
AKTIONSPREIS  
511-925-10

Der Satz 511-925-10 beinhaltet:  
digitale Messuhr 543-310B-10  
für Innenmessungen mit MIN-Haltefunktion  
und Toleranz-Beurteilungsfunktion

Nutzen Sie die Leistungsvielfalt von Mitutoyo für Ihren messbaren Erfolg. Schöpfen Sie aus einem großen Produkt- und Dienstleistungsfundus im Bereich der Handmessmittel und OEM-Lösungen.

# OEM-Produkte von Mitutoyo

## Vorteile der Nutzung von Mitutoyo-Baugruppen in Ihren Produkten:

- **Effizient zum zeichnungskonformen Werkstück** – zügige Messung für rasche Produktion
- **Passgenauigkeit** – Vertrauen in Qualität und Zuverlässigkeit
- **Support der Extraklasse** – weltweit und in der Regel in der jeweiligen Landessprache
- **Nutzen und Lebensdauer** – die OEM-Geräte von Mitutoyo bieten maximale Leistung und dauerhafte Qualität.
- **Investitionsrendite** – unsere Handmessmittel und OEM-Geräte unterliegen strengen Spezifikationen und sorgen somit stets für präzise Messergebnisse.
- **Kundenzufriedenheit** – Mitutoyo ist der Garant für die effiziente Lösung Ihrer individuellen Messaufgaben mit innovativer Technologie und beispielhaftem Service.
- **Kostenreduktion** – nutzen Sie das breite Produkt- und Dienstleistungsspektrum im Bereich unserer Messtechnik und schaffen Sie dadurch freie Ressourcen für Ihre Produktion.

Nehmen Sie Kontakt zu unseren **OEM-Spezialisten** auf:  
**OEM@mitutoyo.eu**



weitere Informationen

# E-LEARNING

in Zusammenarbeit mit  
**CRAFT Education®**  
next generation education



Mehrere Sprachen



Erwerb von Zertifikaten



Einfache Teilnahme



weitere Informationen zu Kursen

Von Mitutoyo-Fachleuten entwickelte Online-Schulungskurse –  
**Lernen Sie, wann und wo Sie wollen!**



weitere Informationen  
zur Aktion

BIS ZU  
**45%**  
RABATT



AKTION: MOBILE OBERFLÄCHENRAUHEITSMESSGERÄTE

# SURFTEST SJ-210

GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT

Tragbare Geräte für eine einfache und genaue Messung der Oberflächenrauheit

- Das SJ-210 eignet sich für den Einsatz vor Ort und verfügt über einen robusten Aufbau für Industrieumgebungen.
- DIN EN ISO-konform, Tastspitzenradius 2 μm, Messkraft 0,75 mN
- Das Farb-LCD ist hervorragend ablesbar und verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung für eine bessere Sichtbarkeit.
- einfache und intuitive Menüführung
- Mithilfe der Toleranzbewertung in Farbe können beide Geräte dem Benutzer eine schnelle und genaue Analyse ermöglichen.
- Das SJ-210 ist mit Standarddetektor und ein weiteres Modell mit Retract-Funktion (R-Typ) erhältlich.
- Das SJ-210 ist in zwei unterschiedlichen Sprachkombinationen erhältlich – insgesamt werden 21 Sprachen unterstützt.



Standard



R-Typ

SurfTest SJ-210 –  
Detektormodelle


Typ	Artikelnr.	Listenpreis €	Aktionspreis €
SJ-210	178-560-11D <sup>*1</sup>	<del>2.410,00</del>	1.350,00
	178-560-13D <sup>*2</sup>		
SJ-210R	178-562-11D <sup>*1</sup>	<del>2.800,00</del>	1.550,00

<sup>\*1</sup> umschaltbar zwischen 16 Sprachen: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch, Niederländisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht)

<sup>\*2</sup> umschaltbar zwischen 16 Sprachen: Japanisch, Englisch, Russisch, Slowenisch, Rumänisch, Bulgarisch, Finnisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch

## Bügelmessschrauben-Satz, einfache Ausführung

- > Messbereich: 150–300 mm
- > Inhalt: 6 Stk.
- > Skalenteilung: 0,01 mm

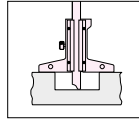

~~€ 1.463,00~~ € 1.169,00  
AKTIONSPREIS

103-915-10



## Digital-ABS-Tiefenmessschieber

- > Messbereich: 0–300 mm
- > gehärtete Messbrücke und geläppte Tiefenmessflächen
- > mit Datenausgabe



~~€ 486,00~~ € 389,00  
AKTIONSPREIS

571-203-30



## Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss

- > Messbereich: 400–500 mm
- > Skalenteilung: 0,01 mm
- > Ratschentrommel
- > Spindelfeststell-einrichtung



~~€ 935,00~~ € 749,00  
AKTIONSPREIS

104-143A



## Fühlhebel

- > horizontale Ausführung
- > Messbereich: 0,8 mm
- > Skalenteilung: 0,01 mm
- > 8 mm-Schaft



~~€ 1.061,00~~ € 849,00  
AKTIONSPREIS

340-251-30



## Digitale Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss

- > Messbereich: 0–150 mm
- > IP65
- > Zifferschrittwert: 0,001 mm
- > mit Datenausgabe



~~€ 102,00~~ € 81,90  
AKTIONSPREIS

513-404-10E

## 2-Punkt-Innenmessschraube

- > Messbereich: 50–1500 mm
- > Skalenteilung: 0,01 mm
- > auswechselbare Verlängerungsstangen
- > gehärtete Messflächen

~~€ 918,00~~ € 739,00  
AKTIONSPREIS

137-205

ebenfalls erhältlich:

mit 50–500 mm Messbereich

~~€ 530,00~~ € 429,00  
AKTIONSPREIS

137-203



## Digitales Höhenmessgerät mit Doppelsäule

- > Messbereich: 0–1000 mm
- > Zifferschrittwert: 0,01/0,005 mm
- > hartmetallbestückte Anreißnadel
- > große Ziffernhöhe von 11 mm
- > mit Datenausgabe



~~€ 2.671,00~~ € 2.199,00  
AKTIONSPREIS

192-615-10



## Messuhr, ISO-Ausführung **Digitale Messuhr ID-C**

- > Messbereich: 10 mm
- > Skalenteilung: 0,01 mm
- > flache Rückwand
- > hartmetallbestückter Messeinsatz

~~€ 46,00~~ € 37,90  
AKTIONSPREIS

**2046AB**



## **Digitale Messuhr ID-C**

- > Messbereich: 12,7 mm
- > Ziffernschrittwert: 0,0005 mm
- > flache Rückwand
- > Datenausgabe: bidirektionale Digimatic-S1-Schnittstelle

~~€ 433,00~~ € 349,00  
AKTIONSPREIS

**543-700B**



## **Digitale Messuhr ID-S**

- > Messbereich: 12,7 mm
- > Ziffernschrittwert: 0,01 mm
- > flache Rückwand
- > mit Datenausgabe (aber ohne integrierte Datentaste)

~~€ 181,00~~ € 149,00  
AKTIONSPREIS

**543-781B-10**



## **Digitale Messuhr ID-U**

- > Messbereich: 25,4 mm
- > Ziffernschrittwert: 0,01 mm
- > schlanke Bauform
- > mit Datenausgabe (aber ohne integrierte Datentaste)



~~€ 247,00~~ € 199,00  
AKTIONSPREIS

**575-121**



## **Digitale Messuhr ID-C**

- > Messbereich: 12,7 mm
- > Ziffernschrittwert: 0,01 mm
- > flache Rückwand
- > Datenausgabe: bidirektionale Digimatic-S1-Schnittstelle

~~€ 323,00~~ € 259,00  
AKTIONSPREIS

**543-710B**



## **Digitale Messuhr ID-S**

- > Messbereich: 12,7 mm
- > Ziffernschrittwert: 0,001 mm
- > flache Rückwand
- > mit Datenausgabe (aber ohne integrierte Datentaste)

~~€ 347,00~~ € 279,00  
AKTIONSPREIS

**543-790B-10**




Aktion gültig vom 1. April bis zum 31. Mai 2024. Wir behalten uns das Recht auf technische Veränderungen und Entwicklungen vor. Die Preisangaben gelten nur für Geschäftskunden.  
 Alle Preise verstehen sich netto in EURO zzgl. MwSt. – weitere Informationen erhalten Sie auf [www.mitutoyo.at](http://www.mitutoyo.at).  
 Lieferung und Preise der hier angebotenen Produkte sind möglich bzw. gültig, solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen, Fehler und Druckfehler vorbehalten.



**Ganz gleich, welche Messaufgabe Sie fordert: Mitutoyo unterstützt Sie vom Start bis zum Ergebnis.**

Wissen, Erfahrung und interdisziplinäre Kompetenz: Mitutoyo ist einer der weltweit größten Anbieter industrieller Längenmesstechnik und damit der Garant für die effektive Lösung Ihrer individuellen Messaufgaben mit enormer Produktvielfalt, innovativer Technologie und beispielhaftem Service.

Nutzen Sie die Leistungsvielfalt von Mitutoyo für Ihren messbaren Erfolg. Schöpfen Sie aus einem großen Produkt- und Dienstleistungsfundus im Bereich der Längenmesstechnik. Vom Handmessmittel bis zur Sonderlösung. Vom Kalibrierservice bis zur Lohnmessung. Von der Projektplanung bis zum hervorragenden Service. Vom Start bis zum präzisen Ergebnis.

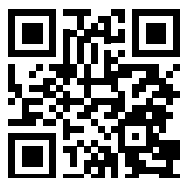

Hier finden Sie zusätzliche Produktbroschüren und unseren Gesamtkatalog.

[www.mitutoyo.at](http://www.mitutoyo.at)

**Hinweis:** Die Produktabbildungen sind unverbindlich. Die Produktbeschreibungen, insbesondere alle technischen Daten, sind nur nach ausdrücklicher Vereinbarung verbindlich.

MITUTOYO, ABSOLUTE und DIGIMATIC sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Mitutoyo Corp. in Japan und/oder anderen Ländern/Regionen. Andere hier aufgeführte Produkt-, Firmen- und Markennamen dienen nur zu Identifikationszwecken und sind eventuell Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

# Mitutoyo

**Mitutoyo Austria GmbH**

Salzburger Straße 260/3  
A-4600 Wels

Tel. +43 / (0)7242 219 998

[info@mitutoyo.at](mailto:info@mitutoyo.at)

[www.mitutoyo.at](http://www.mitutoyo.at)