

Umstellung DIN auf ISO DIN 931 auf ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft

Die Norm DIN 931:1987-09 wurde im Jahr 2001 durch die Norm ISO 4014 ersetzt.


Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN- auf ISO-Ausführung werden teilweise DIN-Bestellungen automatisch auf ISO umgestellt.

TECHNISCHE UNTERSCHIEDE

- M 7 ist nicht mehr in der Normreihe
- Normreihe bis M 64 erweitert
- M 10 / M 12 / M 14 / M 22 Schlüsselweite geändert

TABELLARISCHE GEGENÜBERSTELLUNG

Gewinde	Kopfhöhe mm		Schlüsselweite mm	
	DIN	ISO	DIN	ISO
M 1,6		1,1		3,2
M 2		1,4		4,0
M 2,5		1,7		5,0
M 3		2,0		5,5
(M 3,5)		2,4		6,0
M 4		2,8		7,0
M 5		3,5		8,0
M 6		4,0		10,0
(M 7)	4,8	-	11,0	-
M 8		5,3		13,0
M 10		6,4	17,0	16,0
M 12		7,5	19,0	18,0
(M 14)		8,8	22,0	21,0
M 16		10,0		24,0
(M 18)		11,5		27,0

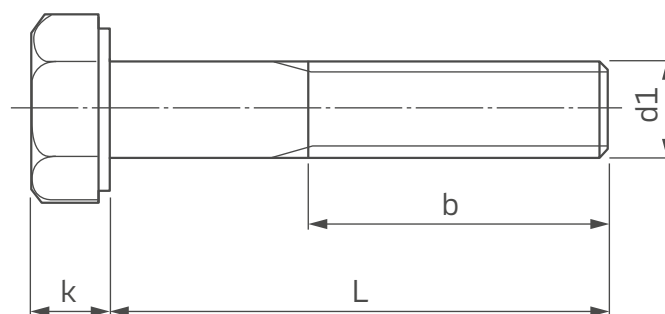

Gewinde	Kopfhöhe mm		Schlüsselweite mm	
	DIN	ISO	DIN	ISO
M 20		12,5		30,0
(M 22)		14,0	32,0	34,0
M 24		15,0		36,0
(M 27)		17,0		41,0
M 30		18,7		46,0
(M 33)		21,0		50,0
M 36		22,5		55,0
(M 39)		25,0		60,0
M 42	-	26,0	-	45,0
(M 45)	-	28,0	-	70,0
M 48	-	30,0	-	75,0
(M 52)	-	33,0	-	80,0
M 56	-	35,0	-	85,0
(M 60)	-	38,0	-	90,0
M 64	-	40,0	-	95,0

TIPP

Eingeklammerte Größe sollte vermieden werden.

Stand: Mai 2020

Impressum Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2020.

Haberkorn GmbH
www.haberkorn.com
shop.haberkorn.com

6961 Wolfurt
T +43 5574 695-0
1030 Wien
T +43 1 74074-0

6063 Rum/Innsbruck
T +43 512 24400-0
4060 Leonding
T +43 7229 687-0

9500 Villach
T +43 4242 42038-0
8055 Graz
T +43 316 287082-0