



Mitutoyo



SPÓROLJON
TÖBB MINT
1.200 €-t!
CSERÉLJE BE
VAGY VEGYEN
ÚJAT!

ÉRJEN EL ÚJ MAGASSÁGOKAT

FEDEZZE VEL NAGY TELJESÍTMÉNYŰ DIGITÁLIS MAGASSÁGMÉRŐINKET
ÉRVÉNYES 2021. MÁRCIUS 31-IG

LINEAR HEIGHT & QM-HEIGHT
AKCIÓ 2020 - 2021



SPÓROLJON
TÖBB MINT
1.200 €-t!
CSERÉLJE BE
VAGY VEGYEN
ÚJAT!



Nagy Teljesítményű 1D Magasságmérő Sorozat

518-246

518-240







d2

> QM-HEIGHT: ABSOLUTE 1D MAGASSÁGMÉRŐ

- > EGYSZERŰEN ALKALMAZHATÓ 1D MAGASSÁGMÉRŐ ESZKÖZ ABSOLUTE SKÁLÁVAL.
- > EZ A MAGASSÁGMÉRŐ KÜLÖNBÖZŐ ADATKIMENETI FUNKCIÓKKAL RENDELKEZIK, MINT PÉLDÁUL DIGIMATIC, USB VAGY VEZETÉK NÉLKÜLI (U-WAVE) CSATLAKOZÁS.
- > A SZIMPLA EGY GOMBOS MŰVELETEKET TÁMOGATÓ IKON ALAPÚ PARANCSONK SEGÍTSÉGÉVEL KÖNNYEDÉN VÉGEZHETI EL A GYAKRAN ALKALMAZOTT MÉRÉSEKET, MINT PÉLDÁUL BELSŐ/KÜLSŐ ÁTMÉRŐ ÉS LÉPCSŐ MÉRÉS SZÁMÍTÁSOK.



Mérési példák:

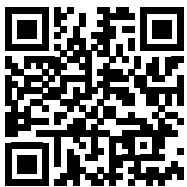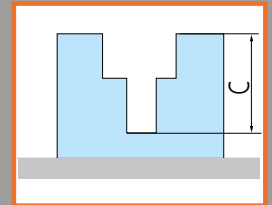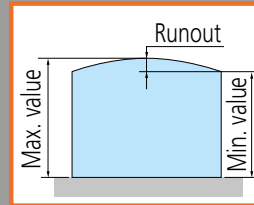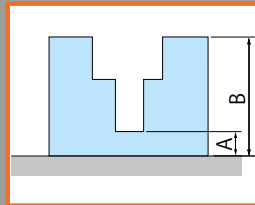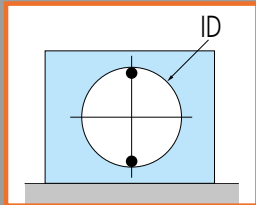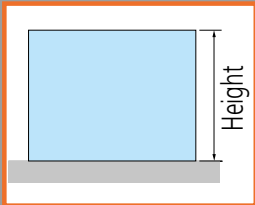

A videó:

QM Height 1D Mérés -

100%-ra fokozott minőségellenőrzés

<https://youtu.be/6SZGJKvpiSM>



NÉZZE MEG HOGY A QM-HEIGHT ABSOLUTE 1D MAGASSÁGMÉRŐ MIBEN SEGÍTHET ÖNNEK!



A termékismertető:

QM-HEIGHT SOROZAT
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
MAGASSÁGMÉRŐ



[https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1424\(2\)_qm_height_small.pdf](https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1424(2)_qm_height_small.pdf)



Trade-in Trade-up ajánlat TAKARÍTSON MEG TÖBB MINT 1.200 €¹⁾

Cikkszám	Tartomány [mm]	Kialakítás	Felbontás [mm]	Pontosság [μm]	Légpárna	Lista ár €	Akciós ár €
PROMO009	0-350	QM-Height 1D height gauge (518-240) incl. AC-Adapter (06AFZ950D)	0,001	±(2,4+2,1/600)μm		3.555,00	2.655,00
PROMO010	0-600	QM-Height 1D height gauge (518-242) incl. AC-Adapter (06AFZ950D)	0,001	±(2,4+2,1/600)μm		4.346,00	3.246,00
PROMO011	0-350	QM-Height 1D height gauge (518-244) incl. AC-Adapter (06AFZ950D)	0,001	±(2,4+2,1/600)μm	■	3.919,00	2.919,00
PROMO012	0-600	QM-Height 1D height gauge (518-246) incl. AC-Adapter (06AFZ950D)	0,001	±(2,4+2,1/600)μm	■	4.710,00	3.510,00

¹⁾A nagy teljesítményű 1 vagy 2D magasságmérő eszköz bármely gyártótól, amely rendelkezik kijelző egységgel, helyettesíthető LH-600E/EG-vel vagy QM-Height-tal. További információkért, hogy értékelje termékét a behelyettesítés szempontjából, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Önhez legközelebb eső Mitutoyo irodával.

Különleges ajánlat új vevőinknek

Cikkszám	Tartomány [mm]	Kialakítás	Felbontás [mm]	Pontosság [μm]	Légpárna	Lista ár €	Akciós ár €
518-240	0-350	QM-Height 1D height gauge	0,001	±(2,4+2,1/600)μm		3.485,00	2.799,00
518-242	0-600	QM-Height 1D height gauge	0,001	±(2,4+2,1/600)μm		4.276,00	3.399,00
518-244	0-350	QM-Height 1D height gauge	0,001	±(2,4+2,1/600)μm	■	3.849,00	2.999,00
518-246	0-600	QM-Height 1D height gauge	0,001	±(2,4+2,1/600)μm	■	4.640,00	3.699,00

Opcionális tartozékok

Cikkszám	Leírás	Megjegyzések	Lista ár €	Akciós ár €
936937	Digimatic Jelkábel (1m)	QM-Height-hoz	48,00	-
965014	Digimatic Jelkábel (2m)	QM-Height-hoz	62,00	-
06AFM380D	USB Input Tool (2m)	QM-Height-hoz	107,00	-
02AZD880G	U-WAVE-T Wireless Transmitter*	QM-Height-hoz	163,00	-
02AZD790D	U-WAVE Jelkábel	QM-Height-hoz	87,00	-
02AZE990	U-WAVE Adó Egység Rögzítő	QM-Height-hoz	35,00	-
06AFZ950D	AC-Adapter 6V DC, 2A	QM-Height-hoz	70,00	59,90
12AAC072	Mélységi Tapintó	QM-Height-hoz / Linear Height-hoz	172,00	149,00
901-124	Gránitsík	630 x 630 x 70 mm; DIN 876; 0-ás op.	689,00	589,00
901-125	Gránitsík	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; 0-ás op.	1.280,00	1.089,00
901-932	Állvány	Állvány a 901-124-es gránitsíkhöz	348,00	299,00
901-933	Állvány	Állvány a 901-125-ös gránitsíkhöz	384,00	329,00

* Vevő egység U-WAVE-R (külön kapható) szükséges a mérési adatok kinyeréséhez PC-re.



12AAC072
Mélység tapintó

U-WAVE Wireless Adat Továbbítás
opcionális U-WAVE tartó lemezzel



Nagy Teljesítményű 2D Lineáris Magasságmérő Sorozat

518-351D-21



518-352D-21



LH-600 E/EG 2D LINÁRIS MAGASSÁGMÉRŐ

- > Nagy teljesítményű 2D mérés pneumatikus vezérléssel
- > 5.7-inch színes LCD TFT javítja a képernyő olvashatóságát és működését.
- > A színes LCD kijelzős vezérlőpad különböző funkciókat ajánl, például előre beállított részprogramok automatikus futtatása.
- > Két különböző modell ergonomikus markolattal (EG típus) vagy markolat nélkül (E típus) is elérhető.

LH-600E




Markolat nélküli kialakítás.

LH-600EG

Markolatos kialakítás. A légpárna aktiválásának gombja a markolatba van illesztve.



Képernyő & Nyomtatott Példák

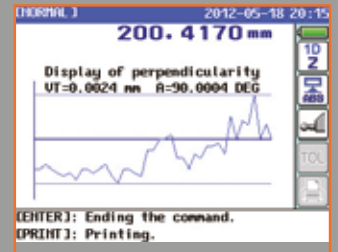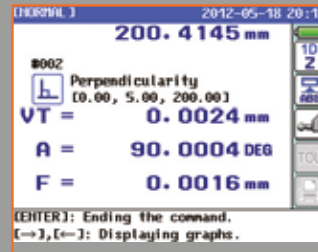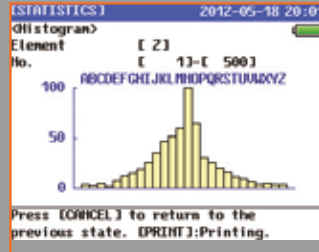

NÉZZE MEG HOGY A LINEAR HEIGHT LH-600 E/EG 2D MAGASSÁG MÉRŐ MIBEN SEGÍTHET ÖNNEK!



A videók:

Linear Height LH-600E

A Mitutoyo magas minőségű magasságmérőjének bemutatása

<https://youtu.be/2kObNq0aTpo>



és fedezze fel milyen egyszerű az

adatok kinyerése a Linear Height LH-600E-vel

<https://youtu.be/ugjDYkFjyms>



A termékismertető:

**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LINÁRIS MAGASSÁGMÉRŐ
2D MÉRÉSI RENDSZER KIVÉTELES PONTOSSÁGGAL**

[https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1286\(3\)linear_height_small.pdf](https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1286(3)linear_height_small.pdf)



Trade-in Trade-up ajánlat TAKARÍTSON MEG TÖBB MINT 1.500 €¹⁾

Cikkszám	Tartomány [mm]	Kialakítás	Felbontás [mm]	Pontosság [μm]	Légpárna	Lista ár €	Akciós ár €
PROMO013	0-600	Linear Height LH-600 E magasságmérő (518-351D-21) tapintó készlettel (K650986)	0,0001	±(1,1+0,6l/600)μm	■	6.464,00	4.964,00
PROMO014	0-600	Linear Height LH-600 EG magasságmérő (518-352-21**) tapintó készlettel (K650986)	0,0001	±(1,1+0,6l/600)μm	■	6.784,00	5.284,00

* Kvantilis hibával ** Mozgatás a markolaton lévő gomb megnyomásával

¹⁾A nagy teljesítményű 1 vagy 2D magasságmérő eszköz bármely gyártótól, amely rendelkezik kijelző egységgel, helyettesíthető LH-600E/EG-vel vagy QM-Height-tal. További információkért, hogy értékelje termékét a behelyettesítés szempontjából, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebb eső Mitutoyo irodával.

Különleges ajánlat új vevőinknek

Cikkszám	Tartomány [mm]	Kialakítás	Felbontás [mm]	Pontosság [μm]	Légpárna	Lista ár €	Akciós ár €
518-351D-21	0-600	Linear Height LH-600 E magasságmérő	0,0001	±(1,1+0,6l/600)μm	■	6.068,00	4.799,00
518-352D-21**	0-600	Linear Height LH-600 EG magasságmérő	0,0001	±(1,1+0,6l/600)μm	■	6.388,00	4.999,00

* Kvantilis hibával ** Mozgatás a markolaton lévő gomb megnyomásával

Opcionális tartozékok

Cikkszám	Leírás	Megjegyzések	Lista ár €	Akciós ár €
63AAA043	DMX-0-1 USB	Interfész a mérési adatok továbbítására HID eszközön keresztül Excel-táblázatba.	260,00	219,00
12AAA807D	RS-232C Kábel	RS-232C jelkábel a 63AAA043-es interfész PC csatlakoztatásához	61,00	51,90
K650986	Tapintó készlet	LH-600-hoz - tartalmaz hosszabbítókat, tapintókat: Ø1, 2, 3, 4 mm stb.	396,00	339,00
12AAN050	Nyomatató az LH-600-hoz	LH-600-hoz	1.286,00	1.099,00
12AAC072	Mélységi Tapintó	QM-Height-hoz/Linear Height-hoz	172,00	149,00
901-124	Gránitsík	630 x 630 x 70 mm; DIN 876; 0-ás op.	689,00	589,00
901-125	Gránitsík	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; 0-ás op.	1.280,00	1.089,00
901-932	Állvány	Állvány a 901-124-es gránitsíkhöz	348,00	299,00
901-933	Állvány	Állvány a 901-125-ös gránitsíkhöz	384,00	329,00

K650986
Tapintó Készlet M3 "Linear Height"

12AAN050
Nyomatató

12AAC072
Mélység tapintó



HABERKORN FAIRTOOL

1106 Budapest, Tündérfürt u. 3.
www.haberkorn.hu
shop.haberkorn.hu

© MITUTOYO/D 06/20

Az akció 2020.07.01. és 2021.03.31. között érvényes. Fenntartjuk a technikai változtatások és fejlesztések jogát; az árak csak kereskedelmi ügyfeleink számára érvényesek; a feltüntetett árak nettó árak EURO + ÁFA. Forintos megrendelés esetén az alkalmazott árfolyam 355 HUF/EUR. További információ elérhető a www.mitutoyo.hu oldalon. Az itt ajánlott termékek szállítása és ára a készlet erejéig érvényes. A technikai változtatások, tevédek és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Koordináta mérőgépek



Képfeldolgozó rendszerek



Alakmérés



Optikai mérés



Bármilyen kihívással kelljen is szembenéznie, a Mitutoyo támogatja Önt az elejétől a végéig

A Mitutoyo egy olyan cég, amely nemcsak kiváló minőségű mérőeszközöket gyárt, hanem szakképzett támogatást is nyújt az eszköz élettartamának teljes idejére és olyan teljeskörű szolgáltatásokat is, amelyek biztosítják, hogy Ön és a kollégái számára ez a befektetés a lehető leghasznosabb legyen.

Érzékelő rendszerek



Vizsgáló berendezések és földrengésjelző rendszerek




Digital Scale űtmérő rendszerek és DRO rendszerek



Kézi mérőeszközök és adatkezelés



A kalibrálási és javítási szolgáltatásokon kívül a Mitutoyo termék-, és metrológiai képzést is kínál, valamint informatikai támogatást nyújt a modern precíziós mérés technológiában használatos szoftverekhez. Igény szerint személyre szabott mérési megoldásokat is tervezünk, kiépítünk és tesztelünk. Amennyiben az költséghatékonyak találjuk, az Ön kritikus mérési nehézségeit is megoldjuk házon belül.

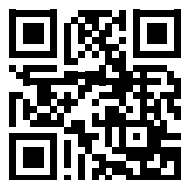

Keresse további termékleírásainkat és termékkatalógusunkat.

www.mitutoyo.hu

Megjegyzés: A termék illusztrációk tájékoztató jellegűek. A termék leírása, illetve műszaki jellemzői csak akkor kötelező erejűek, ha erről kifejezett megállapodás született.

MITUTOYO és MCOSMOS Mitutoyo Corp. bejegyzett védjegyei Japánban és/vagy más országokban/régiókban. RENISHAW a RENISHAW PLC. bejegyzett védjegye. Az itt említett egyéb termék-, cég-, és márkanevek csak azonosítás céljából szerepelnek, melyek valószínűleg a saját tulajdonosaik által védjegyzetettek.

Mitutoyo

Mitutoyo Hungária Kft.

Záhony utca 7/D
1031 Budapest
Magyarország

Tel. +36 (1) 214-1447
Fax +36 (1) 214-1448

info@mitutoyo.hu
www.mitutoyo.hu