


Angebot  Bestellung

info.wolfurt@haberkorn.com

Firma, Kundennummer:



Kommission:

Anlagentyp (A1 - D) auswählen:

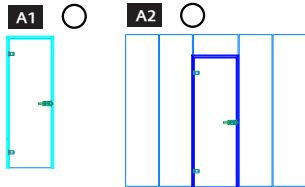


Weitere Informationen:


  
  
  

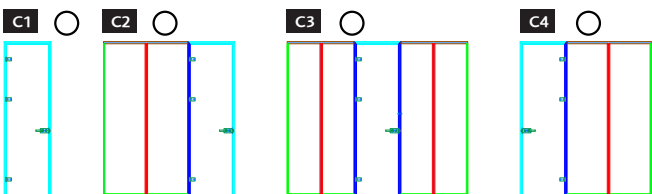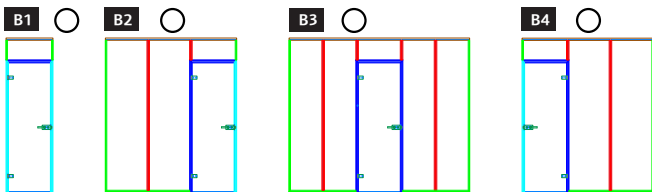


Öffnungsrichtung Türe:

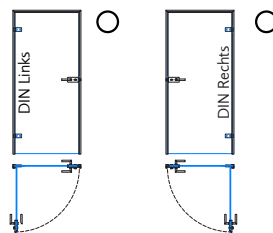


SYSTEMANSICHT = FALZSEITE = CLIPSEITE

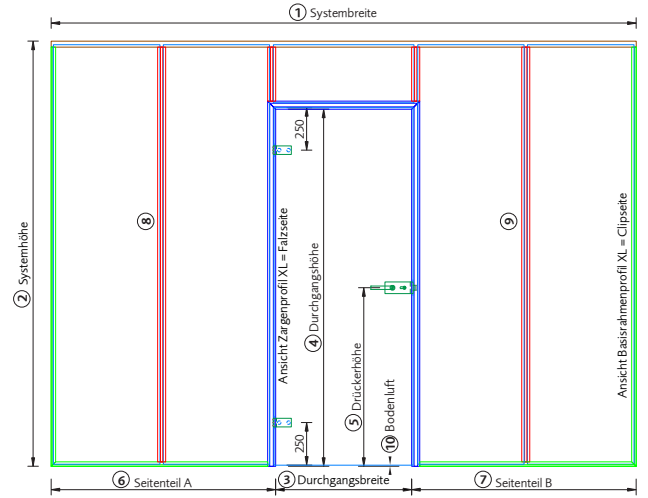

HORIZONTALER SCHNITT

 


1. Systembreite:	<input type="text"/>	6. Seitenteil A:	<input type="text"/>
2. Systemhöhe:	<input type="text"/>	7. Seitenteil B:	<input type="text"/>
3. Durchgangsbreite:	<input type="text"/>	8. Anzahl Glasstoßprofil Seitenteil A:	<input type="text"/>
4. Durchgangshöhe:	<input type="text"/>	9. Anzahl Glasstoßprofil Seitenteil B:	<input type="text"/>
5. Drückerhöhe:	<input type="text"/>	10. Bodenluft:	<input type="text"/>

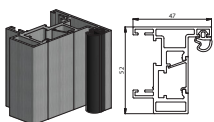


## BASIS PROFILE

**AL-Basis-W-XL**  
Zargenprofil XL  
für Wandanschluss

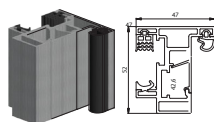


 **AL-Basis-G-XL**  
Zargenprofil XL  
für Glasanschluss




## FRAME PROFILE

 **AL-Frame-XL**  
Fixrahmen-  
verglasungsprofil XL  
für Boden, Wand  
und Decke



**AL-Top-Frame-XL**  
Fixrahmen-  
verglasungsprofil XL  
für Decke

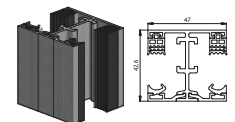

**AL-Frame T-XL**  
Fixrahmen-  
verglasungsprofil XL  
für Glasstoß

## ELEMENT-AUSFÜHRUNGEN:

Absenkdichtung KG-SM     Absenkdichtung KG-F10     Absenkdichtung KG-A10

**Türe: Glasart**     ESG     VSG  
**Glasdicke**     10 mm     12 mm  
**Fixteil: Glasart**     VSG     ISO  
**Glasdicke**     20 mm     22 mm     24 mm     26 mm     28 mm

**Oberfläche Profile:**     EV1 eloxiert  
                                    Schwarz matt eloxiert  
                                    Edelstahlbleffekt eloxiert  
                                    RAL  Seidenglanz beschichtet  
                                    RAL  Matt beschichtet  
**Farbe Dichtung Seitenteile\*:**     Schwarz     Grau

\*Türdichtung nur in schwarz verfügbar

## Bitte BESCHLÄGESETS oder EINZELBESCHLÄGE auswählen

### DORMA BESCHLÄGESETS:

**Oberflächen:**     Ähnlich EV1 beschichtet     Ähnlich Edelstahlbleffekt beschichtet     Schwarz matt beschichtet

 
**Beschlägeset A**  
Eckig, unverschießbar



**Beschlägeset C**  
Rund, unverschießbar



**Beschlägeset B**  
Eckig, Verschießbar  
(PZ vorgerichtet)



**Beschlägeset D**  
Rund, verschießbar  
(PZ vorgerichtet)



### DORMA EINZELBESCHLÄGE:

**Oberflächen:**     EV1 eloxiert     Edelstahlbleffekt eloxiert     RAL  Beschichtet     Sonderfarbe  Eloxiert

### Schlossoptionen:

**Schlossfunktion:**     Unverschießbar     PZ vorgerichtet     KABA vorgerichtet     WC

**Schlosstypen:**     Office Junior     Office Classic     Studio Rondo     Studio Classic



### Bänderoptionen:

Band eckig        Band rund       Öffnungswinkel Dorma Bänder circa 140°  
Bänder für Öffnungswinkel bis circa 180° auf Anfrage

### Drückeroptionen:

Drücker eckig        Drücker rund        Drücker flach