

Angebot

Bestellung





 



 


info.wolfurt@haberkorn.com

Firma, Kundennummer:



Kommission:

Weitere Informationen:


Anlagentyp (A1 - D) auswählen:

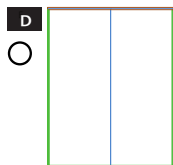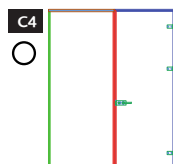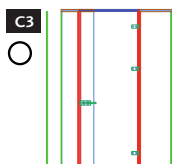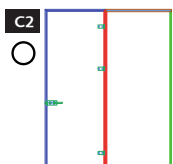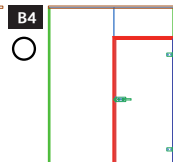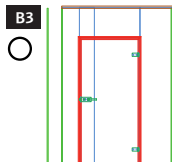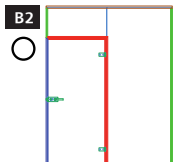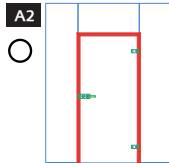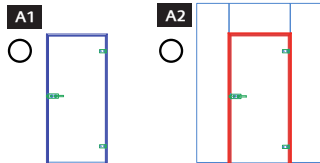


Öffnungsrichtung Türe auswählen:

  

SYSTEMANSICHT = FALZSEITE = CLIPSEITE

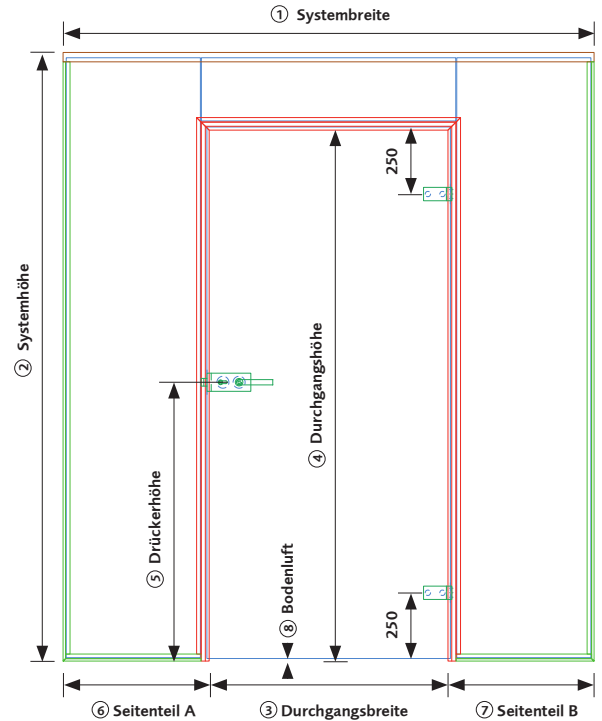

HORIZONTALER SCHNITT

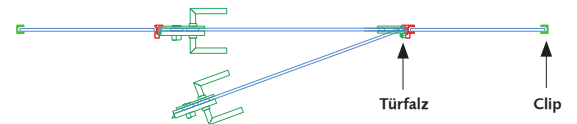

1. Systembreite:

2. Systemhöhe:

3. Durchgangsbreite:


4. Durchgangshöhe:

5. Drückerhöhe:

6. Seitenteil A:


7. Seitenteil B:

8. Bodenluft:

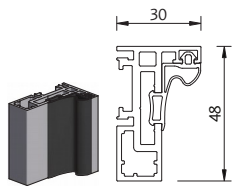


BASIS PROFILE

Basis-W
Zargenprofil
für Wandanschluss

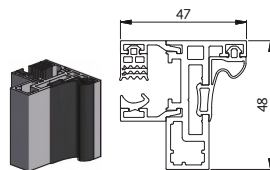


Basis-G
Zargenprofil
für Glasanschluss

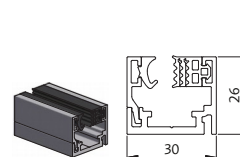

FRAME PROFILE

Frame
Fixrahmenverglasungsprofil
für Boden, Wand und Decke

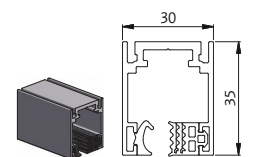

Top-Frame
Fixrahmenverglasungsprofil
für Decke

ELEMENT-AUSFÜHRUNGEN:

- Absenkichtung KG-SM
 Absenkichtung KG-F8
 Absenkichtung KG-A10
 Absenkichtung KG-F10
 Glas-Verbindungsstreifen klar

- Türe: Glasart** ESG VSG
Glasdicke 8 mm 10 mm 12 mm
Fixteil: Glasart ESG VSG
Glasdicke 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm

- Oberfläche Profile:** EV1 eloxiert
 Schwarz matt eloxiert
 Edelstahleffekt eloxiert
 RAL Seidenglanz beschichtet
 RAL Matt beschichtet
Farbe Dichtung: Schwarz Grau

Bitte BESCHLÄGESETS oder EINZELBESCHLÄGE auswählen

DORMA BESCHLÄGESETS:

- Oberflächen:** Ähnlich EV1 beschichtet
 Ähnlich Edelstahleffekt beschichtet
 Schwarz matt beschichtet

 
- Beschlägeset A**
 Eckig, unverschließbar



- Beschlägeset C**
 Rund, unverschließbar



- Beschlägeset B**
 Eckig, Verschließbar
 (PZ vorgerichtet)



- Beschlägeset D**
 Rund, verschließbar
 (PZ vorgerichtet)



DORMA EINZELBESCHLÄGE:

- Oberflächen:** EV1 eloxiert
 Edelstahleffekt eloxiert
 RAL Beschichtet
 Sonderfarbe Eloxiert

Schlossoptionen:

- Schlossfunktion:** Unverschließbar
 PZ vorgerichtet
 KABA vorgerichtet
 WC



- Schlosstypen:** Office Junior
 Office Classic
 Studio Rondo
 Studio Classic



Bänderoptionen:

- Band eckig 
 Band rund 
 Öffnungswinkel Dorma Bänder circa 140°
 Bänder für Öffnungswinkel bis circa 180° auf Anfrage

Drückeroptionen:

- Drücker eckig 
 Drücker rund 
 Drücker flach 