

LEISTER

PLASTIC WELDING

Új!

UNIDRIVE 500

**Megbízható és
költséghatékony
- mindenhol**



www.leister.com

Értünk hozzá

Megbízható és költséghatékony – mindenhol – UNIDRIVE 500

A kompakt UNIDRIVE 500 félautomata forrólevegős hegesztő számos előnnyel rendelkezik. Két ergonomikus fogantyúval vezérelheti az ideális nyomást a kiváló minőségű hegesztési eredmények biztosítása érdekében. A forgó fúvókával és a megfordítható hajtással könnyedén megváltoztatható a hegesztés iránya. Az UNIDRIVE 500 ideális minden tetőfelületre, még szűk helyekre is, és két-háromszor gyorsabb hegesztést biztosít, mint a kézi hegesztés. Körívhegesztés az UNIDRIVE 500-al - megbízható és költséghatékony - mindenhol.

Félautomata forrólevegős hegesztő

UNIDRIVE 500

- 

Megbízható:
Ergonomikus fogantyú a kiegyensúlyozott nyomásért a kézi hegesztés során.
- 

Biztonságos:
Állandó paraméterek és megbízható minőség - még feszültségviszással is
- 

Flexibilis:
Rozsdamentes acél fúvóka minden hegesztési alkalmazáshoz
- 

Személyre szabott:
A megfordítható meghajtás lehetővé teszi a hegesztést mindkét irányban





Akár a tetőparapeten, akár a hegesztett kupolás tetőablakokon, a csatlakozásokon vagy a kis teraszon dolgozik – az UNIDRIVE 500 akkor mutatja meg igazán az értékét, amikor szűk a hely.

Félautomata forrólevegős hegesztő

UNIDRIVE 500



- **Biztonságos:** Állandó paraméterek és megbízható minőség - még feszültségviszesés esetén is
- **Gyors:** Akár háromszor gyorsabb, mint a kézi hegesztés
- **Személyre szabott:** A megfordítható meghajtás lehetővé teszi a hegesztést mindkét irányban
- **Praktikus:** Kompakt és könnyű félautomata hegesztőgép: 4,5 kg, 30 cm magas
- **Gazdaságos:** Karbantartásmentes, kefe nélküli motorok

Műszaki adatok		UNIDRIVE 500 100 V	UNIDRIVE 500 100-120 V	UNIDRIVE 500 220-240 V
Feszültség	V~	100	120	230
Teljesítmény	W	1500	1800	2200
Hőmérséklet	°C	100 – 580		
Légmennyiség	%	45 – 100		
Sebesség	m/min	0.7 – 4.5		
Kibocsátás	L _{pA} (dB)	70 (K = 3 dB)		
Méret (H×M×SZ)	mm	297 x 173 x 275		
Súly	kg	4.5		
Megfelelőség jele		CE		
Érintésvédelmi osztály I		⊕		


Cikkszám:

- 163.144 UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240V/2200W, EU csatlakozó, szilikon hengerek
- 163.145 UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240V/2200W, CH dugó, szilikon hengerek
- 163.146 UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240V/2200W, CEE 3 pol. kék, szilikon hengerek
- 163.147 UNIDRIVE 500, 40 mm, 100-120V/1800W, US dugó, szilikon hengerek
- 163.148 UNIDRIVE 500, 40 mm, 100-120V/1800W, UK dugó, szilikon hengerek
- 163.149 UNIDRIVE 500, 40 mm, 100V/1500W, JP dugó, szilikon hengerek
- 163.150 UNIDRIVE 500, 30 mm, 220-240V/2200W, EU dugó, szilikon hengerek
- 163.151 UNIDRIVE 500, 40 mm, 220-240V/2200W, CEE 3 pol. kék, acél hengerek
- 163.152 UNIDRIVE 500, 15 mm, 220-240V/2200W, CEE 3 pol. kék, acél hengerek

Szállítási egység: hegesztőgép, készülékház, hatlapos kulcs, gyors útmutató

Rendelhető kiegészítők UNIDRIVE 500

	<p>Átlapoló hegesztő fúvóka</p> <p>164.586 15 mm</p> <p>164.576 30 mm</p> <p>164.403 40 mm</p>
	163.930 Nyomóhenger, acél 15 mm
	163.357 Nyomóhenger, acél 40 mm
	162.551 Támasztó kerék, szilikon
	161.156 Szilikon gumihenger 40 mm
	159.911 Kerék szilikon gumihengerhez 40 mm
	156.531 Leister hordozószalag

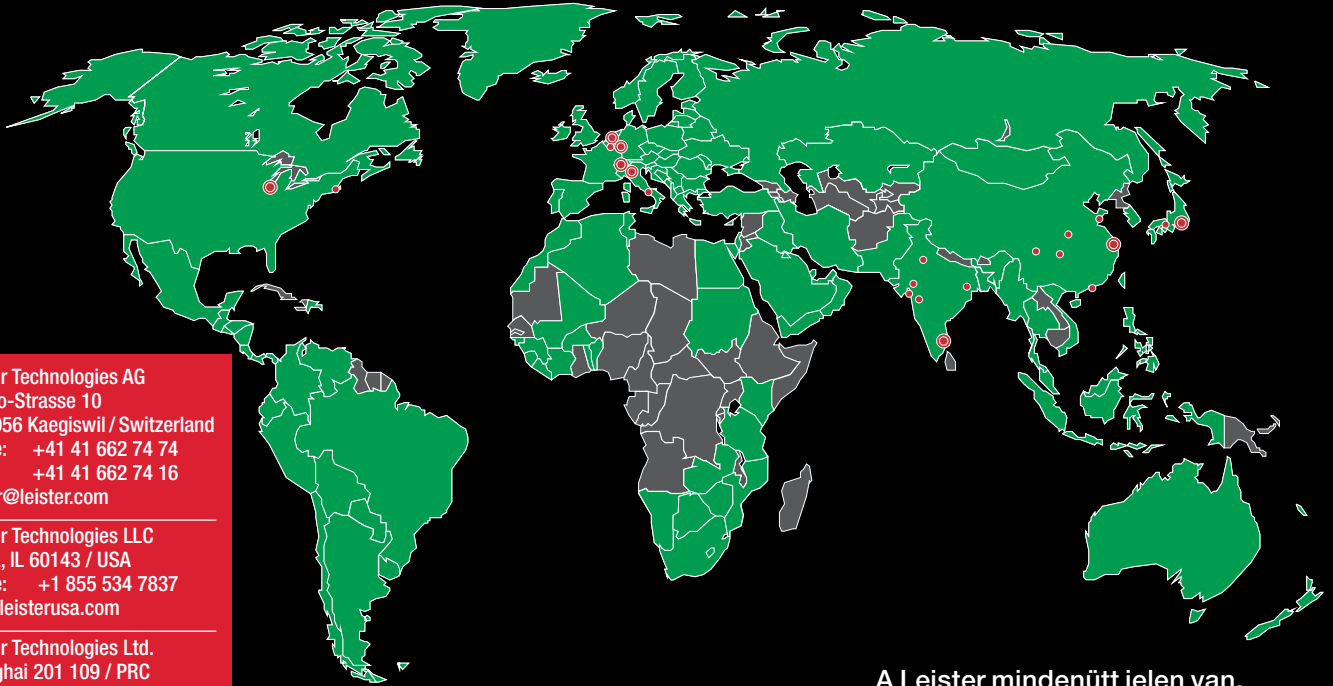

A Leister mindenütt jelen van.

Több mint 130 értékesítési és szervizközpontból álló hálózatot működtetünk a világ több mint 100 országában.

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Osaka 564-0051 / Japan
phone: +81 6 6310 62 00
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@leister.in

Leister Technologies
Deutschland GmbH
D-58093 Hagen / Germany
phone: +49-(0)2331-95940
info.de@leister.com

Európa:

Andorra
Ausztria
Belgium
Ciprus
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
Izland
Írország
Olaszország
Luxemburg
Málta
Monaco
Hollandia
Norvégia
Portugália
Lichtenstein
San Marino
Spanyolország

Svédország

Svájc
Törökország
Egyesült Királyság
Vatikán
Albánia
Örményország
Azerbajdzsán
Beloruszia
Bosznia-
Hercegovina
Bulgária
Horvátország
Cseh Köztársaság
Észtország
Grúzia
Magyarország
Koszovó
Lettország
Litvánia
Macedónia
Moldova

Montenegro

Lengyelország
Románia
Oroszország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Ukrajna

Amerika:

Kanada
Mexikó
Egyesült Államok
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentína
Bolívia

Brazília

Chile
Kolumbia
Ecuador
Peru
Venezuela

Közép-Ázsia:

Kazahsztán
Kirgizisztán
Tádzsikisztán
Türkmenisztán
Üzbegisztán

Közel-Kelet:

Bahrain
Irán
Irak
Izrael
Jordánia
Katar
Szaúd-Arábia

Egyesült Arab Emírségek

Afrika:

Algéria
Botswana
Egyiptom
Ghána
Kenya
Lesotho
Líbia
Malawi
Marokkó
Mozambik
Namíbia
Észak-Szudán
Dél-Afrika
Sváziföld
Tunézia
Zambia
Zimbabwe

Csendes-óceáni

térség:
Bangladesh
Kína
Hong-Kong
India
Indonézia
Japán
Korea
Makaó
Malajzia
Mongólia
Fülöp-szigetek
Szingapúr
Tajvan
Thaiföld
Vietnam

Óceánia:

Ausztrália
Új-Zéland

Az Ön Leister forgalmazója és szervizközpontja:

Haberkorn Fairtool Kft.

1106 Budapest, Tündérfűt u. 3.

Tel.: +36 1 /884-8800

E-mail: leister@haberkorn.hu

E-shop: shop.haberkorn.hu

Honlap: www.haberkorn.hu