

Mitutoyo

Érvényes 2024. április 1-től
2024. május 31-ig.

TAVASZI AKCIÓ 2024



Digitális ABS Tolómérő

Hegyes típus
Standard pofák

Szintén elérhető:

0 - 500 mm tartománnyal	0 - 1000 mm tartománnyal
€ 933.00 € 749.00 AKCIÓS ÁR	€ 1,550.00 € 1,249.00 AKCIÓS ÁR
551-204-10	551-207-10

QRCODE

Kés alakú külső és lekerekített belső mérőfelületek



Digitális ABS AOS Tolómérő

0-150 mm tartománnyal - Adatkimenet nélkül



QRCODE

Lapos mélységmérővel

€ 130.00 € 99.90 AKCIÓS ÁR	€ 130.00 € 99.90 AKCIÓS ÁR
500-181-30	500-184-30

Szintén elérhető:
Ø 1.9 mm Lekerekített mélységmérővel

Kettős kijelzés
Metrikus/Inch

€ 36.00 € 27.90 AKCIÓS ÁR	
530-104	

ABSOLUTE™

Tolómérő finombeállítóval

Tartomány 0-150 mm/0-6"
Felbontás 0,05 mm

QRCODE

Digitális ABS Tolómérő

Tartomány 0-150 mm - Adatkimenet nélkül
Hűtőfolyadék elleni védelem IP67



QRCODE

Lapos mélységmérővel

€ 196.00 € 149.00 AKCIÓS ÁR	€ 274.00 € 199.00 AKCIÓS ÁR	€ 197.00 € 149.00 AKCIÓS ÁR
500-706-20	500-707-20	500-709-20

Szintén elérhető:
0-200 mm tartománnyal és lapos mélységmérővel

Szintén elérhető:
0-150 mm tartománnyal és lekerekített mélységmérővel

ABSOLUTE™



Digitális Mikrométer IP65

Tartomány 0-25 mm - Adatkimenet nélkül

Kenőanyag álló és kiváló
por- és vízálló képesség




~~€ 237,00~~ € 189,00
AKCIÓS ÁR
293-240-30

Szintén elérhető:

15° Hegyes ülékkel és Orsóval

~~€ 745,00~~ € 599,00
AKCIÓS ÁR
342-251-30

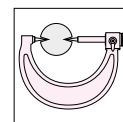

Digitális ABS Borematic készlet

Hárompontos Digimatic furatmérő
Egy kijelzőegységgel és cserélhető mérőfejekkel,
titán bevonatú mérőcsapok, 330°-ban
elforgatható kijelzőegység és GO/NG
tűrés kiértékelő funkció.



Készlet 6 - 12 mm

~~€ 2.013~~ € 1.599
AKCIÓS ÁR
568-924



Szintén elérhető:

Készlet 12 -25 mm

~~€ 2.162~~ € 1.729
AKCIÓS ÁR
568-925

Szintén elérhető:

Készlet 25 - 50 mm

~~€ 2.544~~ € 2.099
AKCIÓS ÁR
568-926

Szintén elérhető:

készlet 50 - 100 mm

~~€ 4.319~~ € 3.499
AKCIÓS ÁR
568-927

ABSOLUTE™

Kétpontos belső furatmérők

- Automatikus önközpontosítás központosító hídon keresztül
- Az üreges szerkezetű markolat 50%-kal csökkenti a hővezetést a méréstvégző keze által



50 -150 mm, 0,01 mm

~~€ 315,00~~ € 259,00
AKCIÓS ÁR
511-713-20



Szintén elérhető:

18 -150 mm, 0,01 mm

~~€ 580,00~~ € 469,00
AKCIÓS ÁR
511-921-20

Szintén elérhető:

160 - 250 mm, 0,01 mm

~~€ 613,00~~ € 489,00
AKCIÓS ÁR
511-715-20

Szintén elérhető:

18 -150 mm, 0,001 mm

~~€ 1.011~~ € 799,00
AKCIÓS ÁR
511-925-10

511-925-10-es készlet tartalma:

Digitális mérőóra 543-310B-10
Min. értéktartással belső furatmérésre
és tűrésjelző funkcióval.

Mitutoyo a partner aki megérti mivel foglalkozik a vállalkozása és ehhez mire van szüksége - Biztosítja hogy a vállalkozása és annak minden tevékenysége simán menjen ma és holnap.

Mitutoyo OEM Termékek

A Mitutoyo termékek által Ön számára biztosított előnyök:

- **A Megfelelő Alkatrészek Gyorsabban** - Gyors Válasz A Gyorsabb Gyártásért
- **A Jobb Illeszkedés** – Magabiztosság a minőségben és megbízhatóságban
- **Kiváló Támogatás** – Világszerte és helyi nyelven a legtöbb országban
- **Érték és élettartam** - Mitutoyo OEM optimális teljesítményt nyújtva, hosszan tartó minőség és gyártói garancia jár hozzá.
- **A Beruházások Megtérülése** - alkatrészekkel amiket az Ön számára tervezünk és szállítunk, illeszkednek és megfelelnek a gyártási előírásoknak.
- **Megrendelői elégedettség** – mi tudjuk mivel foglalkozik az Ön vállalkozása és ehhez mire van szüksége
- **Pénzt takaríthat meg az alkatrészek gyártásának kiszervezésével** ahelyett, hogy a szükséges erőforrásokba fektetnénk be hogy maguk gyártsák le a szükséges alkatrészeket.

Vegye fel a kapcsolatot az
OEM-Specialistáinkkal
OEM@mitutoyo.eu



További Információ

E-LEARNING

Powered by
CRAFT Education®
next generation education



Több Nyelven



Minősítetté vált



Könnyű
Használat



További Információk
a Tanfolyamainkról:

A Mitutoyo szakemberei által kifejlesztett online képzések
Amikor és ahol csak akarja!

akár
45%
kedvezményel



További információk
az akcióról!



MITUTOYO MOBIL FELÜLETI ÉRDESSÉGMÉRŐ KEDVEZMÉNY!

SURFTEST SJ-210

ÉRVÉNYES A KÉSZLET EREJÉIG!

The portable instrument allows for easy and accurate surface roughness measurement.

- A helyszíni használatra készült SJ-210 robusztus kialakítás tökéletes ipari környezetben.
- Az EN ISO szabványnak megfelelő tapintó sugara 2 μm, mérési erő 0,75 mN és csúszási sugár 40 mm.
- A színes LCD kiváló olvashatóságot biztosít, és háttérvilágítással is rendelkezik a jobb láthatóság érdekében.
- Egyszerű és intuitív menünavigáció.
- A színes tűréshatároló használatával gyors, de pontos elemzést biztosít a felhasználóknak.
- Az SJ-210 standard detektorral, valamint két másik behúzással is kapható (R-típusú) vagy áthaladó (S-típusú) funkció.
- Az SJ-210 két különböző nyelvi készlettel érkezik, összesen 21 nyelv támogatásával.

Típus	Lista ár €	Akció €
SJ-210	2.410,00	1.350,00
SJ-210R	2.800,00	1.550,00
SJ-210S	4.460,00	2.650,00



Alapértelmezett



R-típus



S-típus

SurfTest SJ-210 meghajtó egység


Külső mikrométer Gazdaságos Kialakítású Készlet

- > Tartomány 150-300 mm
- > A készlet 6 db-ot tartalmaz.
- > Felbontás 0,01 mm



~~€ 1,463.00~~ € 1,169.00
AKCIÓS ÁR

103-915-10

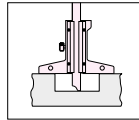


Digitális ABS Mélységmérő

- > Tartomány 0-300 mm
- > Alap és mérő felület edzett és mikro-leppelt
- > Adatkimenettel



~~€ 486.00~~ € 389.00
AKCIÓS ÁR

571-203-30

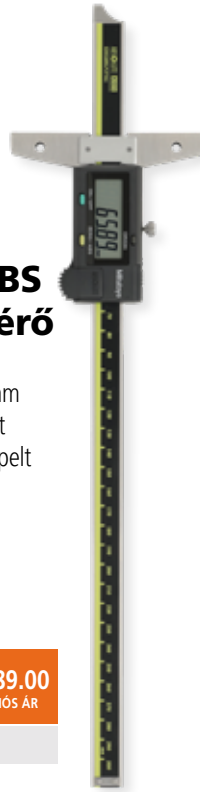

Külső mikrométer cserélhető ülékekkel

- > Tartomány 400-500 mm
- > Felbontás 0,01 mm
- > Racsnis dob
- > Orsózár



~~€ 935.00~~ € 749.00
AKCIÓS ÁR

104-143A



~~€ 1,061.00~~ € 849.00
AKCIÓS ÁR

340-251-30



Digitális Külső Mikrométer Cserélhető ülékekkel

- > Tartomány 0-150 mm
- > IP65
- > Digitális felbontás 0,001 mm
- > Adatkimenettel



Szögtapintós mérőóra

- > Horizontális típus
- > Tartomány 0,8 mm
- > Felbontás 0,01 mm
- > 8 mm szár



~~€ 102.00~~ € 81.90
AKCIÓS ÁR

513-404-10E

Csőmérő belső mikrométer

- > Tartomány 50-1500 mm
- > Felbontás 0,01 mm
- > Cserélhető hosszabbító rudak

~~€ 918.00~~ € 739.00
AKCIÓS ÁR

137-205

Szintén elérhető:

50-500 mm tartománnyal

~~€ 530.00~~ € 429.00
AKCIÓS ÁR

137-203



Digitális Magasságmérő Két oszlop

- > Tartomány 0-1000 mm
- > Digitális felbontás 0,01/0,005 mm
- > Keményfém rajztű
- > Nagy karakter magasság 11 mm-ig
- > Adatkimenettel



~~€ 2,671.00~~ € 2,199.00
AKCIÓS ÁR

192-615-10



Mérőóra ISO Típus

- > Tartomány 10 mm
- > Felbontás 0,01mm
- > Sima hátlap
- > Keményfém borítású mérőpont

~~€ 46,00~~ € 37.90
AKCIÓS ÁR

2046AB



Digitalis Mérőóra ID-C

- > Tartomány 12,7 mm
- > Digitális felbontás 0,0005 mm
- > Lapos hátlap
- > Digimatic S1 kétirányú adatkimenet

~~€ 433,00~~ € 349.00
AKCIÓS ÁR

543-700B



Digitalis Mérőóra ID-S

- > Tartomány 12,7 mm
- > Digitális felbontás 0,01 mm
- > Lapos hátlap
- > Adatkimenet (integrált adatgomb nélkül)

~~€ 181,00~~ € 149.00
AKCIÓS ÁR

543-781B-10



Digitalis Mérőóra ID-U

- > Tartomány 25,4 mm
- > Digitális felbontás 0,01 mm
- > Lapos kivétel a szűk helyeken történő méréshez
- > Adatkimenet (integrált adatgomb nélkül)



~~€ 247,00~~ € 199.00
AKCIÓS ÁR

575-121



Digitalis Mérőóra ID-C

- > Tartomány 12,7 mm
- > Digitális felbontás 0,01 mm
- > Lapos hátlap
- > Digimatic S1 kétirányú adatkimenet

~~€ 323,00~~ € 259.00
AKCIÓS ÁR

543-710B



Digitalis Mérőóra ID-S

- > Tartomány 12,7 mm
- > Digitális felbontás 0,001 mm
- > Lapos hátlap
- > Adatkimenet (integrált adatgomb nélkül)

~~€ 347,00~~ € 279.00
AKCIÓS ÁR

543-790B-10



HABERKORN

Az akció 2024. április 1-től május 31-ig érvényes. A műszaki változtatások és fejlesztések jogát fenntartjuk; ezek az árak csak az üzleti ügyfelekre vonatkoznak; minden ár nettó EUR-ban + ÁFA értendő - további információ a www.mitutoyo.hu oldalon található.

Az itt kínált termékek szállítása és árai a készlet erejéig érvényesek. A műszaki változtatások, hibák és nyomtatási hibák kivételt képeznek.

Koordináta Mérőgépek



Képfeldolgozó Rendszerek



Alakmérő berendezések



Optikai berendezések



Érzékelő Rendszerek



Teszt Berendezések és Földregészjelző Rendszerek



Digital Scale Útmérő Rendszerek és DRO Rendszerek




Kézi Mérőeszközök és Adatátviteli Rendszerek



Bármilyen kihívás álljon is Ön előtt, a Mitutoyo az elejétől a végéig támogatja Önt!

A Mitutoyo nemcsak kiváló minőségű mérőeszközök gyártója, hanem minősített támogatást is nyújt az eszköz élettartamára, átfogó szolgáltatásokkal támogatva, amelyek biztosítják, hogy munkatársai a lehető legjobban tudják kihasználni a beruházást.

A kalibráláson és javításon kívül a Mitutoyo termék- és metrológiai oktatást, valamint informatikai támogatást kínál a modern mérés technikában használt kifinomult szoftverekhez. Egyedi mérési megoldásokat tervezünk, építünk, tesztelünk és szállítunk, sőt, ha költséghatékonyak ítéljük, házon belül alvállalkozói alapon vállaljuk a kritikus mérési kihívásokat.

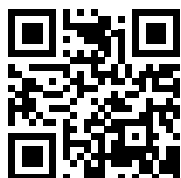

További termékismertetőket és teljes katalógusunkat itt találja.

www.mitutoyo.hu

Mitutoyo

Megjegyzés: A termékillesztési rajzok nem kötelező jellegűek. Termék-leírások, különösen minden műszaki leírás és specifikációk, csak akkor kötelező érvényűek, ha a felek ebben kifejezetten megegyeznek.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE and U-WAVE a Mitutoyo Corp. bejegyzett védjegyei Japánban és/ vagy más országokban/régiókban. Opti-fix a KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH bejegyzett védjegye. Excel, Microsoft, és Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Thiokol a TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. bejegyzett védjegye. TÜV a TÜV Rheinland AG. bejegyzett védjegye. YouTube a Google Inc. bejegyzett védjegye. Az itt említett egyéb termék-, vállalat- és márkanév csak azonosítási célokat szolgálnak, és a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.

Mitutoyo Hungária Kft.

Galamb József utca 9.

2000 Szentendre

mitutoyo.sales@mitutoyo.hu

honlap: www.mitutoyo.hu