

**20** YEARS  
**Mitutoyo**  
HUNGARY



**Mitutoyo**

**HABERKORN**  
**FAIRTOOL**


1106 Budapest, Tündérfürt u. 3.  
[www.haberkorn.hu](http://www.haberkorn.hu)  
[shop.haberkorn.hu](http://shop.haberkorn.hu)

AZ ÖN HIVATALOS  
VIZSZONTELADÓ  
PARTNERE:

# MITUTOYO TOP LINE AKCIÓ

Érvényes: 2024.05.31-ig.

KÉZI MÉRŐESZKÖZÖK ÉS  
ADATKEZELÉS

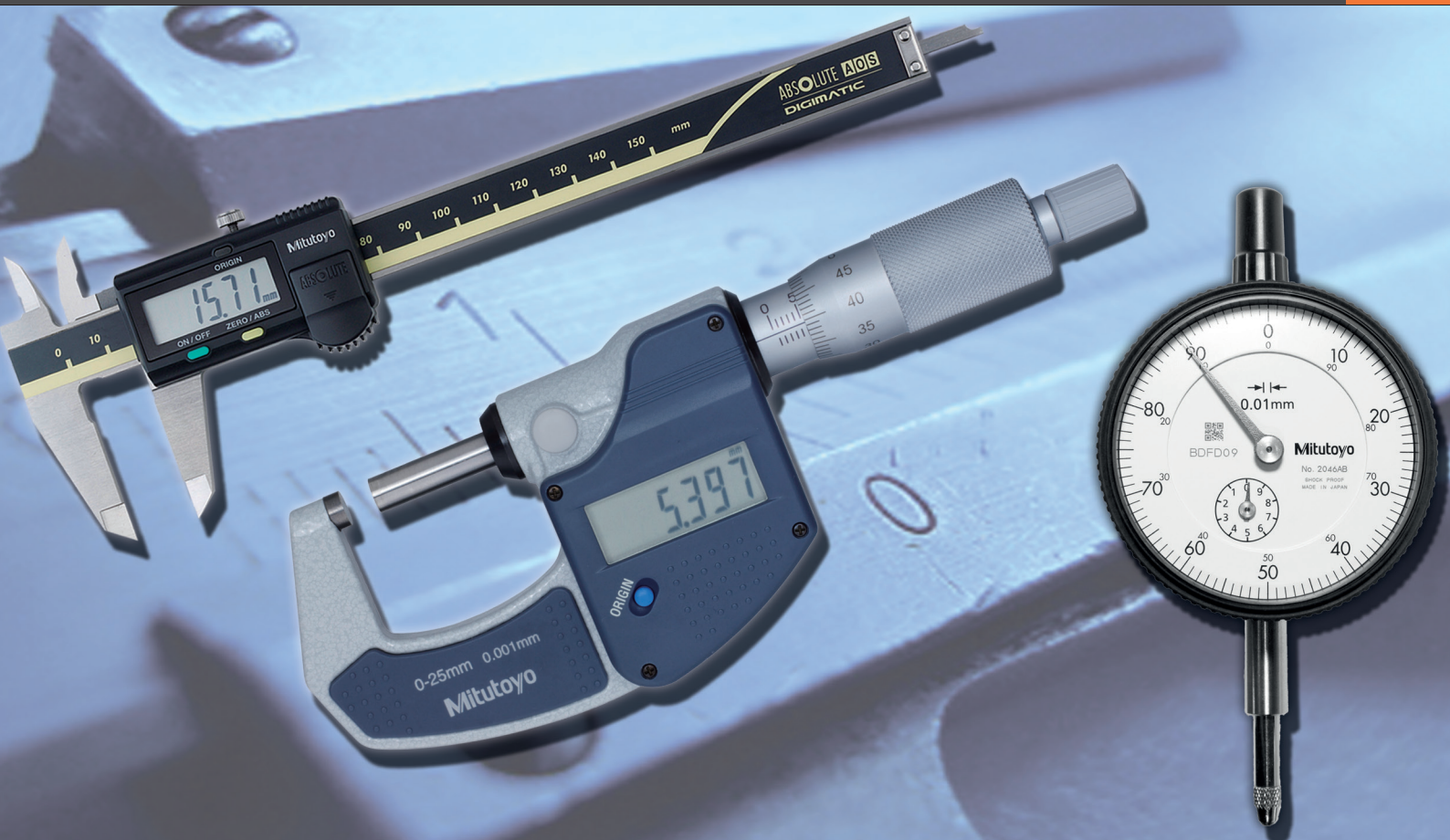

## ABSOLUTE AOS Digimatic tolmérő

500-181-30 / 500-184-30

Mérési tartomány 0-150 mm

Digimatic tolmérő a megbízható mérés érdekében.

Jellemzői:

- Standard modell széleskörű alkalmazhatósággal, abszolút és inkrementális mérés
- Rozsdamentes kivitel, edzett és leppelt mérőfelülettel külső/belső mérésekhez
- Adatkimenet nélkül.
- Nagy karakteres kijelző: 9 mm (nagy kontraszt az LCD kijelzőn)
- ABS (Absolute) skála nem igényli az állandó nullpont beállítást
- Növelt elemélettartam
- Hengeres mélységmérővel (500-184-30)

KALIBRÁLÁS

€ 15,-



500-181-30

Listaár: € 130,-

€ 99,9,-

500-184-30

Listaár: € 130,-

€ 99,9,-

## Digitális mikrométer 0-25 mm

293-821-30

Sorozat 293

Standard Digimatic mikrométer jellemzői:

- Költséghatékony egyszerű funkcionalitás.
- A racsnis és a frikciós dob garantálja az állandó mérőerőt.
- Adatkimenet nélkül

293-821-30

Listaár: € 184,-

€ 147,-



KALIBRÁLÁS

€ 23,-

**KALIBRÁLTASSA MÉRŐESZKÖZEIT A MITUTOYO HUNGÁRIA AKKREDITÁLT KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUMÁBAN!**

NEMZETI AKKREDITÁLT HATÓSÁG			
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)			
a NAIH-2-0341/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz			
1) Az akkreditált szervezet neve: Mitutoyo Hungária Kft. Kalibráló Laboratórium 1031 Budapest, Záhony u. 7. D ép. fsz.			
2) Akkreditált szabvány: MSZ EN ISO/IEC 17025:2005			
3) Az akkreditált státusz érvényessége: Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2018. november 5. Az akkreditált státusz lejárati napja: 2023. november 5.			
4) Az akkreditált terület:			
I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálások:			
Kalibrálható méréselőző (vagy a méréselőző utáni) megnevezése	Előírt mérési, vagy engedélyezett érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képtelenség $\mu\text{m}$ - $\mu\text{m}$	A kalibrálási eljárás azonosítója
Hosszmérés			
1. Tolmérők	0 – 1000 mm	Analog: 12...50 $\mu\text{m}$ Digitális: 10...40 $\mu\text{m}$	KE-ST01-2018
2. Kiegészítő mikrométerek	0 – 300 mm	Analog: 1,6...6,4 $\mu\text{m}$ Digitális: 1,6...6,4 $\mu\text{m}$	KE-ST02-2018
3. Mértékek, mértéktűk	0 – 100 mm	Analog: 1,1...3,3 $\mu\text{m}$ Digitális: 0,9...2,2 $\mu\text{m}$	KE-ST03-2018
4. Magasságmérők	0 – 1000 mm	Analog: 12,0...33,0 $\mu\text{m}$ Digitális: 10,0...20,0 $\mu\text{m}$	KE-ST04-2018
5. Magasságmérőgép	0 – 1000 mm	1,0 $\mu\text{m}$ + 4 L/600	KE-ST05-2018

Budapest, 2018. november 5.

1/2

NAIH-2-0341/2018

## Tolmérő 0-150 mm

530-101 / 531-101

Mérési tartomány 0-150 mm

Sorozat 530

Standard tolmérő.

- Mérőfelület és nóniusz matt krómozással.
- Jó siklási képesség.

KALIBRÁLÁS

€ 15,-



530-101

Listaár: € 37,-

€ 29,-

531-101

Listaár: € 53,-

€ 43,-

## Digitális mérőóra 1207/0,01 mm

543-781B-10

Sorozat 543

Mérőóra alapmodell egyszerű, megbízható használattal.

ABSOLUTE Digimatic ID-S mérőóra jellemzői:

- A nullpont beállítása csak egyszer szükséges, azt a következő elemcseréig megőrzi.
- Mérési pontosság még nagy sebesség mellett is.
- Nagy kijelző a könnyebb leolvasáshoz.



KALIBRÁLÁS

€ 21,-

543-781B-10

Listaár: € 181,-

€ 149,-

## Mérőóra 10/0,01 mm

2046AB

Mérési tartomány 10 mm

Sorozat 2

Standard típus metrikus mérőórák osztása 0,01mm, külső méret  $\varnothing$  57 mm.

2046AB

Listaár: € 46,-

€ 37,9,-



KALIBRÁLÁS

€ 18,-

# Mitutoyo

Mitutoyo Hungária Kft.

Galamb József utca 9.

2000 Szentendre

Magyarország

www.mitutoyo.hu