

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

**Új!**

# SOLANO AT

**Könnyű,  
halk, tartós**



[www.leister.com](http://www.leister.com)

**Értünk hozzá.**

# Könnyű, halk, tartós – SOLANO AT

A tapasztalatcserek után már tudjuk mire van Önnek szüksége. A SOLANO AT fejlesztésekor az Ön igényeire koncentráltunk, ezért olyan könnyű, csendes és tartós, mint egyik forrólevegős kézi készülék sem. Győződjön meg a készülék verhetetlen előnyeiről!

## Hegesztőpisztoly

### SOLANO AT



**Praktikus porszűrő:**  
Robusztus, finomszemcsés és könnyen tisztítható porszűrő (cserélhető).



**Vezérlőgombok:**  
180° - Panoráma, puha (soft touch) nyomógombok a kényelmesebb működtetés érdekében.



**Égésvédelem - A.B.D (anti burn design):**  
A forró készülék biztonságos kezeléséhez.



**Ergonomikus:**  
A praktikus dizájn révén.



Konfigurálható hőmérséklet és légmennyiség határérték



Konfigurálható visszahűtés



Konfigurálható közvetlen indítás



Konfigurálható energiatakarékos működés





SOLANO AT - Finom bőr alkatrészek biztonságos és hatékony feldolgozása

## Forrólevegős készülék

### SOLANO AT



- **Hosszú élettartamú:** köszönhető a szénkefementes motornak és a kiváló Leister fűtőbetétnek
- **Könnyű és halk:** 750 g súlyú és egyedülállóan halk (<65dB) a könnyű és hatékony munkához
- **Takarékos:** az Eco-Modus alkalmazásával 40%-os energiamegtakarítás
- **Biztonságos:** többlépcsős túlmelegedés elleni védelmi rendszer
- **Egyszerű:** felhasználóbarát működtetés
- **Szabályozott:** állandó teljesítmény az intelligens hőmérséklet-szabályozás révén
- **Sokoldalú:** számos alkalmazásra alkalmas több iparágban

#### Műszaki adatok

Feszültség	V~	100	120	230
Teljesítmény	W	1500	1800	2300
Hőmérséklet	°C	50 – 650		
Légmennyiség	l/perc (20°C)	200 - 350 [600 max hőmérsékletnél]		
Emissziós szint	dB (A)	< 65		
Méret H x M x Sz (ø fogantyú)	mm	270 x 270 x 75 (45)		
Súly	g	750		
Megfelelőség jele		CE		
Érintésvédelmi osztály II		□		


#### Artikel-Nr.

162.263	SOLANO AT 230V / 2300W EU csatlakozóval, Karton (162.264 Koffer)
162.265	SOLANO AT 230V / 2300W CH csatl., Karton (162.266 Koffer)
162.267	SOLANO AT 230V / 2300W UK csatl., Karton (162.268 Koffer)
162.269	SOLANO AT 230V / 2300W AUS csatl., Karton (162.270 Koffer)
162.277	SOLANO AT 230V / 2300W CN csatl., Karton (162.278 Koffer)
162.271	SOLANO AT 220V / 2100W KR csatl., Karton (162.272 Koffer)
162.273	SOLANO AT 120V / 1800W US csatl., Karton (162.274 Koffer)
162.275	SOLANO AT 100V / 1500W JP csatl.,Karton (162.276 Koffer)

Szállítási egység: SOLANO AT, Karton / Koffer

## Rendelhető tartozékok SOLANO AT

	<b>106.998</b> Szélesrésű fúvóka 20 mm, feltolható
	<b>106.999</b> Szélesrésű fúvóka 40 mm, feltolható
	<b>107.154</b> Csőfúvóka Ø 5 mm, feltolható
	<b>107.006</b> Hosszabbított csőfúvóka Ø5 x 130 mm, egyenes
	<b>107.308</b> Sztifareflector 50 x 35 mm
	<b>107.309</b> Sztifareflector 35 x 20 mm
	<b>107.313</b> Kanálreflektor 25 x 30 mm, rögzítőcsavarral.
	<b>107.314</b> 25 x 30 mm kanálreflektor, feltolható.
	<b>107.319</b> Sztifareflector Ø 65 mm
	<b>158.474</b> Védőfúvóka Ø36.5 mm, levegő kimenet Ø23 mm, védőgyűrű Ø 80mm
	<b>145.579</b> Fűtőbetét, 100 V / 1450 W
	<b>145.580</b> Fűtőbetét, 120 V / 1700 W
	<b>145.582</b> Fűtőbetét, 230 V / 2200 W

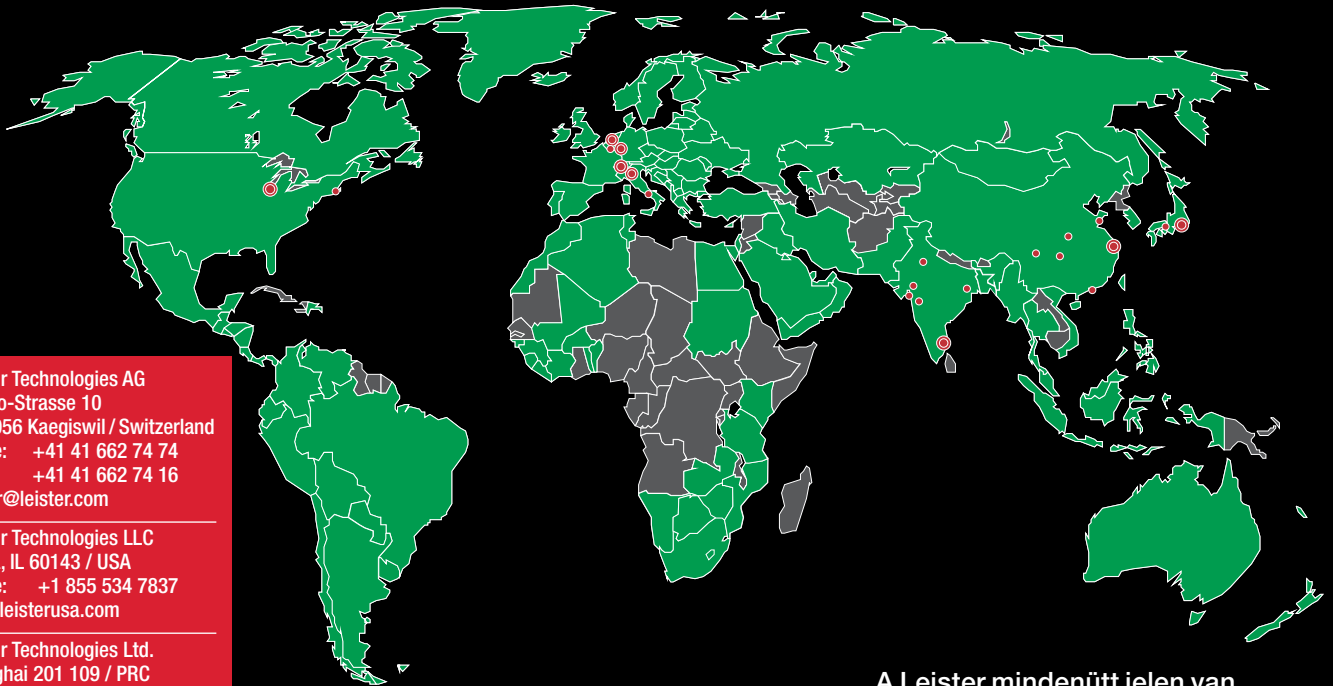

A Leister mindenütt jelen van.

Több mint 130 értékesítési és szervizközpontból álló hálózatot működtetünk a világ több mint 100 országában.

Leister Technologies AG  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland  
phone: +41 41 662 74 74  
fax: +41 41 662 74 16  
leister@leister.com

Leister Technologies LLC  
Itasca, IL 60143 / USA  
phone: +1 855 534 7837  
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.  
Shanghai 201 109 / PRC  
phone: +86 21 6442 2398  
leister@leister.cn

Leister Technologis KK  
Osaka 564-0051 / Japan  
phone: +81 6 6310 62 00  
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV  
3991 CE Houten / Nederland  
phone: +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.  
20090 Segrate / Italia  
phone: +39 02 2137647  
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt  
600 041 Chennai / India  
phone: +91 44 2454 3436  
info@leister.in

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
D-58093 Hagen / Germany  
phone: +49-(0)2331-95940  
info.de@leister.com

<b>Európa:</b> Andorra Ausztria Belgium Ciprus Dánia Finnország Franciaország Németország Görögország Izland Írország Olaszország Luxemburg Málta Monaco Hollandia Norvégia Portugália Lichtenstein San Marino Spanyolország	Svédország Svájc Törökország Egyesült Királyság Vatikán Albánia Örményország Azerbajdzsán Beloruszia Bosznia- Hercegovina Bulgária Horvátország Cseh Köztársaság Észtország Grúzia Magyarország Koszovó Lettország Litvánia Macedónia Moldova	Montenegro Lengyelország Románia Oroszország Szerbia Szlovákia Szlovénia Ukrajna  <b>Amerika:</b> Kanada Mexikó Egyesült Államok Belize Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Argentína Bolívia	Brazília Chile Kolumbia Ecuador Peru Venezuela  <b>Közép-Ázsia:</b> Kazahsztán Kirgizisztán Tádzsikisztán Türkmenisztán Üzbegisztán  <b>Közel-Kelet:</b> Bahrain Irán Irak Izrael Jordánia Katar Szaúd-Arábia	Egyesült Arab Emírségek  <b>Afrika:</b> Algéria Botswana Egyiptom Ghána Kenya Lesotho Líbia Malawi Marokkó Mozambik Namíbia Észak-Szudán Dél-Afrika Sváziföld Tunézia Zambia Zimbabwe	<b>Csendes-óceáni térsg:</b> Bangladesh Kína Hong-Kong India Indonézia Japán Korea Makaó Malajzia Mongólia Fülöp-szigetek Szingapúr Tajvan Thaiföld Vietnam  <b>Óceánia:</b> Ausztrália Új-Zéland
---	--	---	--	---	--

© Copyright by Leister, Svájc

Az Ön Leister forgalmazója és szervizközpontja:

#### Haberkorn Kft.

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 12.

Tel.: +36 1 / 477-1045

E-mail: leister@haberkorn.hu

E-shop: shop.haberkorn.hu

Honlap: www.haberkorn.hu