

Tartósan alacsony árak

Érvényes: visszavonásig

**HABERKORN
FAIRTOOL**

Vágókorong A 60 Extra INOX, egyenes

Kronenflex® vágókorongok. Vékony vágókorong acélhoz és nemesacélhoz főleg kis vágási keresztmetszetekhez.

ELŐNYÖK/KIVITELEK

- csekély sorjaképződés
- csekély hőterhelés
- kiváló ár/teljesítmény arány
- könnyű és gyors vágás

Méret D x H x T mm	Csomagolási egység	Cikkszám	Áfa-s ár Ft/cs	Nettó ár Ft/cs	Nettó ár Ft/db
115x1x22,2	25 db/csomag	F10601	5 239	4 700	188
125x1x22,2	25 db/csomag	F10642	5 810	5 050	202

 **KLINGSPOR**

Gyártói azonosító:
A 60 Extra



Szigetelt csavarhúzó készlet, 1000V

Szigetelt csavarhúzó készlet, 1000V, 4FL+2PH+fázisceruza, 7 részes

ELŐNYÖK/KIVITELEK

- Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél
- VDE szerint bevizsgálva DIN7437, IEC60900:2004, EN60900 1000V-ig
- ablakos kartondobozban

ANYAG

- erősen ötvözött speciális acél hegy

CSOMAG TARTALMA

- 1165i PZ VDE Csavarhúzó keresztornyú PZ1x80 / PZ2x100
- 1160i VDE Csavarhúzó lapos 0,4x2,5x80 / 0,6x3,5x100 / 0,8x4,0x100 / 1,0x5,5x125
- 4115 Fázisceruza 0,5x3,0x65

Cikkszám	Áfa-s ár Ft/cs	Nettó ár Ft/cs
977207	6 706	5 280

 **Wera**
BE A TOOL REBEL

Gyártói azonosító:
1160i/7



Csavarhúzó készlet, lapos + PH, kétkomponensű nyél

Csavarhúzó készlet, lapos + PH, kétkomponensű nyél, 4FL+2PH, 6 részes

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- hornyos és Phillips csavarokhoz

ELŐNYÖK/KIVITELEK

- Lasertip® mikro érdesített hegy
- kerek szár
- Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyagnyél
- ablakos kartondobozban

ANYAG

- króm-vanádium acél
- krómozott
- matt felület
- erősen ötvözött speciális acél hegy

CSOMAG TARTALMA

- 1350PH Csavarhúzó PH1x80 / PH2x100 mm
- 1335 Csavarhúzó lapos 3,0x80 / 4,0x100 / 5,5x125 mm
- 1334 Csavarhúzó lapos 6,5x150 mm

Cikkszám	Áfa-s ár Ft/cs	Nettó ár Ft/cs
976960	5 207	4 992

 **Wera**
BE A TOOL REBEL

Gyártói azonosító:
1334/6



Asztali satu forgó alappal



Standard típus

A nélkülözhetetlen asztali satu.

ELŐNYÖK/KIVITELEK

- a forgótányér anyával rögzített
- precíz, kotyogásmentes körvezeték
- előre nyíló kivitel


ŰSZAKI ADATOK

- pofaméretek: 63, 80, 100, 125, 150 mm

ANYAG

- a befogó pofák 45 ± 5 HRC keménységre edzett, ötvöztött acélból készülnek

Méret mm	Max pofa nyitás mm	Súly kg	Cikkszám	Áfa-s ár Ft/cs	Nettó ár Ft/cs
63	55	4	984509	14 634	11 523
80	70	6	984510	18 506	14 572
100	105	12,5	984511	30 493	24 010
125	115	20	984512	42 440	33 417
150	125	30	984513	62 755	49 413

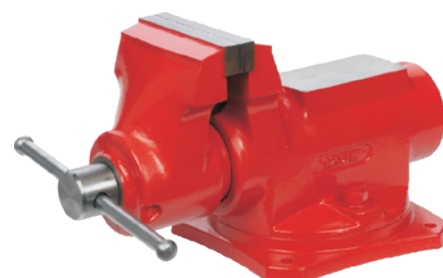

Autóvízpumpa fogó, Cobra, polírozott, PVC nyél



Gyártói azonosító: 8701

Polírozott vagy krómozott fejjel, áttűzött csuklóval, ujjbecsípődés elleni védelemmel. Beállítás gömbnyomásra közvetlenül a munkadarabon, gyors és kényelmes használat.

ELŐNYÖK/KIVITELEK

- a csuklócsap biztonságosan bepattan: nem állítható el véletlenül
- finomállítással

ANYAG

- króm-vanádium elektroacél, olajedzett és megeresztett
- edzett fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal

Méret	Mérettartomány Ø mm	Anyákhoz	Fej	Finomállítás	Cikkszám	Áfa-s ár Ft/cs	Nettó ár Ft/cs
1 1/2" col	180 mm	36 mm	polírozott	18x	X15670	6 510	5 126
2" col	250 mm	46 mm	polírozott	25x	X15671	7 057	5 557
2 3/4" col	300 mm	60 mm	polírozott	30x	X15672	9 817	7 730



TELEFON

+36 1 884 8800



E-MAIL

info@haberkorn.hu



KÖZÖSSÉGI MÉDIA

www.facebook.com/haberkornfairtool
www.instagram.com/haberkornfairtool



HONLAP

www.haberkorn.hu



ONLINE SHOP

shop.haberkorn.hu



CÍM

Haberkorn Fairtool Kft.
Tündérfürt utca 1-3.
H - 1106 Budapest

A kiadványban szereplő tartalommal kapcsolatban a nyomdahibákból, elírásokból és értelmezési félreértésekből eredő károkért a Haberkorn Fairtool Kft. felelősséget nem vállal, semmilyen anyagi kártérítéssel nem tartozik. Jogi lépések kizárva! A katalógus sokszorosítása, utánnymása kizárólag a Haberkorn Fairtool Kft. írásos engedélyével lehetséges.
Haberkorn Fairtool Kft. Budapest, © 2020. január