

TWONG®

Das Halterungssystem auf der Überholspur

www.haberkorn.com

HABERKORN
EINFACH BESSER



TWONG®


Der Name TWONG® leitet sich von den beiden englischen Begriffen „two“ (zwei) und „tongs“ (Zange) ab. So einzigartig und neu wie der Name ist auch die Konstruktionsidee, die durch ein Patent geschützt ist. Ein TWONG® wiegt 6 Kilogramm, wird aus Aluminium gefertigt und ist pulverbeschichtet. TWONG® ist TÜV-zertifiziert und erfüllt unter anderem die RSA, ZTVSA-97 und die TL-97.


geringes Gewicht

geringe Lager- und
Transportkosten

mehr Sicherheit
auf Baustellen

statisches Gutachten
bis Windstärke 8

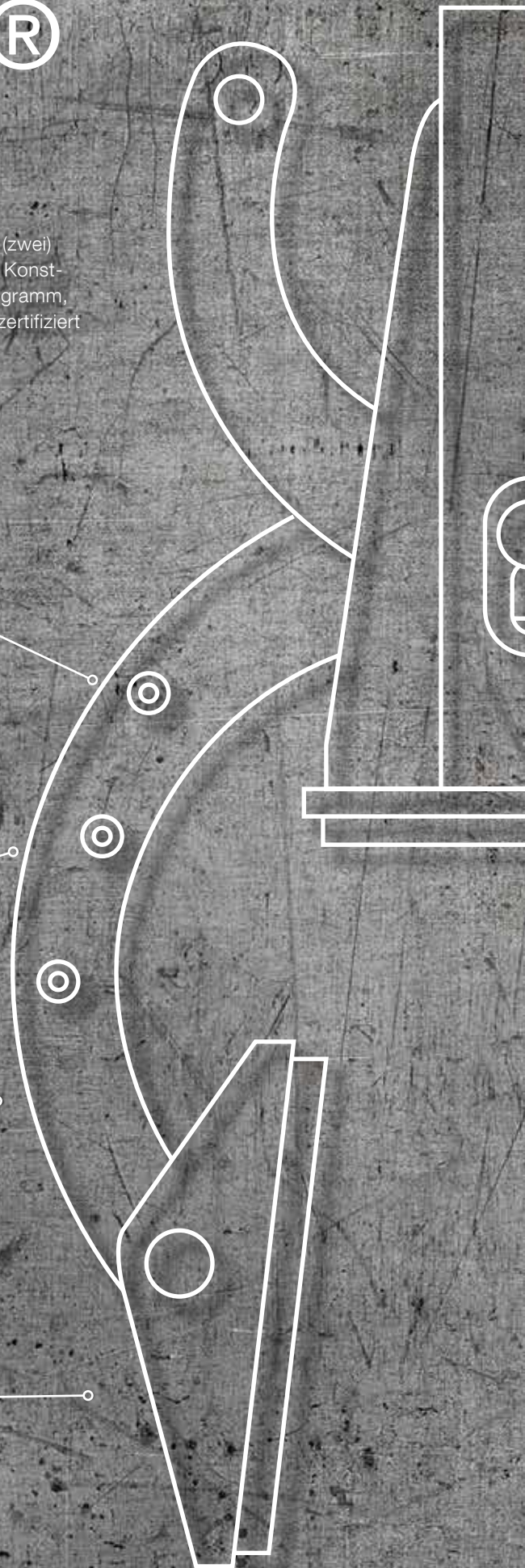

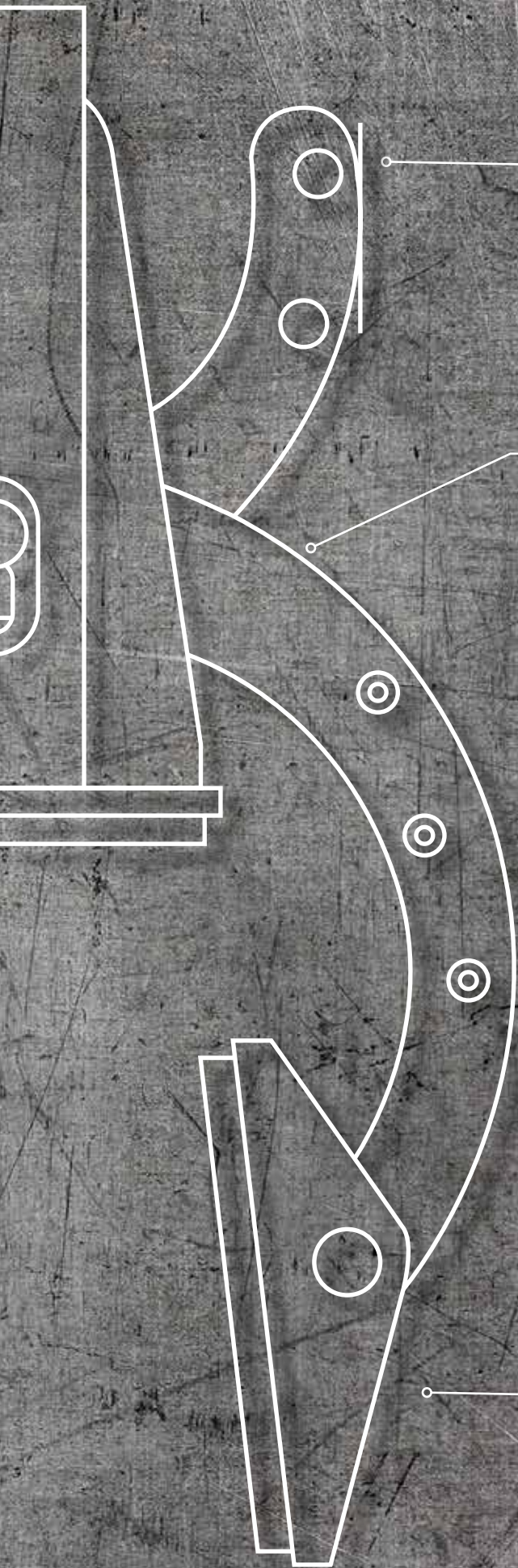

mehr Sicherheit für Mitarbeiter

extrem lange Lebensdauer durch Pulverbeschichtung

ein System für alle Fahrzeugrückhaltesysteme

extrem kurze Montagezeit

hergestellt in Österreich

TWONG®

Das mobile Halterungssystem für Verkehrszeichen und mehr

Bei der Verkehrsabsicherung bei Unfällen und Baustellen ist der Faktor Zeit meist entscheidend. Mit TWONG® montieren Sie Verkehrszeichen, Beleuchtung und vieles mehr nun in extrem kurzer Zeit, absolut flexibel und völlig werkzeuglos. Die mobilen Halterungssysteme von TWONG® wiegen nur wenige Kilogramm und lassen sich mittels Spanngurt ganz einfach auf Leitplanken und anderen Verkehrsrückhaltesystemen anbringen.

TWONG® ist das Halterungssystem auf der Überholspur.

Der Einsatz von TWONG® bringt eine extreme Gewichtseinsparung, nicht nur bei der Montage, sondern auch beim Transport selbst – das spart Zeit und Kosten.

FRANZ BERZSENYI
Lead Einkauf Haberkorn



Hält einfach und sicher auf beinahe jedem Untergrund

Anwendungsbereiche

TWONG® kann überall dort montiert werden, wo drei Seitenflächen mit einer Breite zwischen 30 und 330 mm vorhanden sind. Dies trifft zum Beispiel auf alle Fahrzeugrückhaltesysteme zu.

- Beton- und Stahlschutzwände
- Stahlschutzplanken und Leitplanken
- Super Rail, Super Rail plus, Super Rail eco, Super Rail light
- Vario guard, Mini guard und andere
- Steher und Pfosten wie I, Sigma und andere

Anwendungsbeispiele



Stahlschutzplanken



Leitplanken



Betonschutzwände



Super Rail

Verkehrsabsicherung in 3 Schritten, werkzeug- und mühelos



1 Montieren

Auf allen Fahrzeugrückhaltesystemen wie z. B. Betonleitwänden, Leitschienen und Stahlschutzplanken



2 Fixieren

Mittels Spanngurt und Ratsche, rasch und ohne Werkzeug




3 Konfigurieren

Verkehrsschilder oder andere Produkte anbringen und fixieren

Spezifikationen, Zulassungen und Preise

Europäisches Patent: EP 2518213

TWONG® Mobile Halterungssysteme sind für den temporären Einsatz gedacht und sollten nach jedem Einsatz geprüft und gereinigt werden. Der Zurring und die Ratsche müssen in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Alle Produkte werden nach den Vorgaben der RSA, ZTVSA und den TL-97 gefertigt.

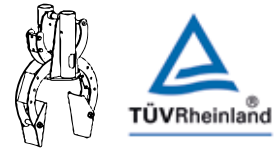

Beschreibung

Mobiles Halterungssystem für mehr Verkehrssicherheit –
550 x 260 x 200 mm, 6 kg inkl. 2 Stk. Steckbolzen/R-Clips/Stahlseile

TWONG®

Aluminium EN AW 6082 T6, pulverbeschichtet,
Schrauben Klasse 8.8, Zurring und Druckratsche, Polyesterzug
EN 12195-2 mit 2.000 daN (Reißfestigkeit)

EXTENSION

Aluminium EN AW 6082 T6

ADAPTER

Aluminium EN AW 6082 T6

SAFETY BOX

Aluminium EN AW 6082 T6

Beschreibung	Ausführung	Teile-Nr.	€	per
TWONG® Mobiles Halterungssystem	550 x 260 x 200 mm inkl. 2 Stk. Steckbolzen	F93217	875,00	1 STK
TWONG® Steckmodul Connector Rohr 2 auf 1	Außendurchm. 70 mm, Innendurchm. 62 mm, 300 mm	F93223	174,95	1 STK
TWONG® Steckmodul Connector Rohr 2 auf 1	mit 90° Ausleger 50 x 50 x 870 mm für Rohre mit AD = 60 mm	F93226	296,24	1 STK
TWONG® Adapter für Montage auf gewellten Schutzplanken	400 x 150 mm	F93234	98,82	1 STK
TWONG® Set Sicht-/Schmutz-/Staubschutz	2.000 x 1.000 inkl. Rohre 1.100 mm Länge	F93245	399,77	1 GA
TWONG® Safety-Box Diebstahl und Vandalismus	Sicherung, 2-teilig 290 x 170 x 180 mm	F93230	143,46	1 STK
Rohrsteher ALU 60/3 mm L 2,0 m + Abdeckkappe		F10879	34,20	1 STK



Mehr Standardmodule finden Sie im Haberkorn Online-Shop.
shop.haberkorn.com

ÖSTERREICH

Haberkorn GmbH
Hohe Brücke
6961 Wolfurt
T +43 5574/695-0
info.wolfurt@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Modcenterstraße 7
1030 Wien
T +43 1/74 074-0
info.wien@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Bundesstraße 51
6063 Rum/Innsbruck
T +43 512/24 400-0
info.innsbruck@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Technologiering 11
4060 Leonding
T +43 7229/687-0
info.leonding@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Zehenthofstraße 35
9500 Villach
T +43 4242/42 038-0
info.villach@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Hafnerstraße 124
8055 Graz
T +43 316/28 70 82-0
info.graz@haberkorn.com

SCHWEIZ

Haberkorn AG
Musterplatzstrasse 3
CH-9442 Berneck
T +41 71/747 49-20
www.haberkorn.ch

TSCHECHIEN

Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
CZ-747 62 Mokré Lazce
T +420 553/75 71 11
www.haberkorn.cz

SLOWAKEI

Haberkorn s.r.o.
Zavarská 10/B
SK-917 01 Trnava
T +421 33/591 46 00
www.haberkorn.sk

POLEN

Haberkorn Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 238
PL-44-348 Skrzyszów
T +48 32/459 79 99
www.haberkorn.pl

UNGARN

Haberkorn Kft.
Asztalos Sándor u. 9-12
H-1087 Budapest
T +36 1/47 71 040
www.haberkorn.hu

SLOWENIEN

Haberkorn d.o.o.
Vodovodna ul. 7
SI-2000 Maribor
T +386 2/32 06 710
www.haberkorn.si

KROATIEN

Haberkorn d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 16
HR-10431 Sveta Nedelja
T +385 1/33 35 870
www.haberkorn.hr

SERBIEN

Haberkorn d.o.o.
Kralja Petra I 59
RS-21203 Veternik
T +381 21/820 071
www.haberkorn.rs