

\_AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2020.03.16.-05.08.

**A Walter Supreme termékcsalád marói  
most bevezető áron!**



## A Supreme marócsalád előnyei:

 
 

**MC326 Supreme HPC (High Performance Cutting, nagy teljesítményű forgácsolás)**

- Nagyfokú folyamatbiztonság: megerősített magrész / nagy forgácstér
- A legnagyobb termelékenység a Walter WK40TF minőségnek köszönhetően
- Akár 50%-kal jobb forgácsolási adatok a piacon megtalálható termékekkel összehasonlítva

**MD133 Supreme HDC (High Dynamic Cutting, nagy dinamikájú forgácsolás)**

- Nagyfokú folyamatbiztonság felügyelet nélküli megmunkálás során
- Nagyfokú termelékenység az időegység alatt leválasztott maximális forgácmennyiségnek köszönhetően
- Maximális éltartam és egyenletes kopás

# MC326 Supreme, a tömör keményfém maró

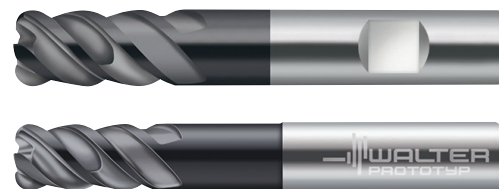

P	M	K	N	S	H	O
CC	C	C	C	C	C	C

WK40TF

Jelölés	D <sub>c</sub> [mm]	R [mm]	L <sub>c</sub> [mm]	Z	Rendelési szám	Darab- szám	Ár (EUR)
MC326-06.0A4B-BOW-TF	6		13	4	7416859		23,60
MC326-08.0A4B-BOW-TF	8		19	4	7416857		33,04
MC326-10.0A4B-BOW-TF	10		22	4	7416858		42,00
MC326-12.0A4B-BOW-TF	12		26	4	7416860		57,20
MC326-14.0A4B-BOW-TF	14		26	4	7416863		69,20
MC326-16.0A4B-BOW-TF	16		32	4	7416861		86,00
MC326-18.0A4B-BOW-TF	18		32	4	7416865		99,60
MC326-20.0A4B-BOW-TF	20		38	4	7416862		121,20
MC326-25.0A5B-BOW-TF	25		45	5	7416864		160,80
MC326-06.0W4B-BOW-TF	6		13	4	7416944		23,60
MC326-08.0W4B-BOW-TF	8		19	4	7416942		33,08
MC326-10.0W4B-BOW-TF	10		22	4	7416945		42,00
MC326-12.0W4B-BOW-TF	12		26	4	7416943		57,20
MC326-14.0W4B-BOW-TF	14		26	4	7416948		69,20
MC326-16.0W4B-BOW-TF	16		32	4	7416946		86,00
MC326-18.0W4B-BOW-TF	18		32	4	7416950		99,60
MC326-20.0W4B-BOW-TF	20		38	4	7416947		121,20
MC326-25.0W5B-BOW-TF	25		45	5	7416949		160,80
MC326-02.0A3B020C-BOW-TF	2	0,2	7	3	7416875		27,68
MC326-03.0A3B030C-BOW-TF	3	0,3	8	3	7416874		27,68
MC326-04.0A3B050C-BOW-TF	4	,5	11	3	7416872		27,68
MC326-05.0A3B050C-BOW-TF	5	0,5	13	3	7416882		27,68
MC326-06.0A4B050C-BOW-TF	6	0,5	13	4	7416866		27,68
MC326-06.0A4B080C-BOW-TF	6	0,8	13	4	7416902		27,68
MC326-06.0A4B100C-BOW-TF	6	1,0	13	4	7416880		27,68
MC326-08.0A4B050C-BOW-TF	8	0,5	19	4	7416868		39,00
MC326-08.0A4B080C-BOW-TF	8	0,8	19	4	7416900		39,00
MC326-08.0A4B100C-BOW-TF	8	1,0	19	4	7416871		39,00
MC326-08.0A4B150C-BOW-TF	8	1,5	19	4	7416888		39,00
MC326-08.0A4B200C-BOW-TF	8	2,0	19	4	7416893		39,00
MC326-10.0A4B050C-BOW-TF	10	0,5	22	4	7416867		49,60
MC326-10.0A4B080C-BOW-TF	10	0,8	22	4	7416903		49,60
MC326-10.0A4B100C-BOW-TF	10	1,0	22	4	7416870		49,60
MC326-10.0A4B150C-BOW-TF	10	1,5	22	4	7416878		49,20
MC326-10.0A4B200C-BOW-TF	10	2,0	22	4	7416887		49,20
MC326-12.0A4B050C-BOW-TF	12	0,5	26	4	7416873		67,60
MC326-12.0A4B080C-BOW-TF	12	0,8	26	4	7416890		67,60
MC326-12.0A4B100C-BOW-TF	12	1,0	26	4	7416869		67,60

Jelölés	D <sub>c</sub> [mm]	R [mm]	L <sub>c</sub> [mm]	Z	Rendelési szám	Darab- szám	Ár (EUR)
MC326-12.0A4B150C-BOW-TF	12	1,5	26	4	7416883		67,60
MC326-12.0A4B200C-BOW-TF	12	2,0	26	4	7416881		67,60
MC326-12.0A4B250C-BOW-TF	12	2,5	26	4	7416891		67,60
MC326-12.0A4B300C-BOW-TF	12	3,0	26	4	7416886		67,60
MC326-14.0A4B100C-BOW-TF	14	1,0	26	4	7416899		83,20
MC326-14.0A4B150C-BOW-TF	14	1,5	26	4	7416901		83,20
MC326-14.0A4B200C-BOW-TF	14	2,0	26	4	7416905		83,20
MC326-14.0A4B300C-BOW-TF	14	3,0	26	4	7416904		83,20
MC326-16.0A4B050C-BOW-TF	16	0,5	32	4	7416885		102,00
MC326-16.0A4B100C-BOW-TF	16	1,0	32	4	7416884		102,00
MC326-16.0A4B200C-BOW-TF	16	2,0	32	4	7416895		102,00
MC326-16.0A4B250C-BOW-TF	16	2,5	32	4	7416876		102,00
MC326-16.0A4B300C-BOW-TF	16	3,0	32	4	7416897		102,00
MC326-16.0A4B400C-BOW-TF	16	4,0	32	4	7416879		102,00
MC326-20.0A4B050C-BOW-TF	20	0,5	38	4	7416898		143,60
MC326-20.0A4B100C-BOW-TF	20	1,0	38	4	7416892		143,60
MC326-20.0A4B200C-BOW-TF	20	2,0	38	4	7416896		143,60
MC326-20.0A4B250C-BOW-TF	20	2,5	38	4	7416877		143,60
MC326-20.0A4B300C-BOW-TF	20	3,0	38	4	7416894		143,60
MC326-20.0A4B400C-BOW-TF	20	4,0	38	4	7416889		143,60
MC326-02.0W3B020C-BOW-TF	2	0,2	7	3	7416917		28,28
MC326-03.0W3B030C-BOW-TF	3	0,3	8	3	7416930		28,28
MC326-04.0W3B050C-BOW-TF	4	0,5	11	3	7416920		28,36
MC326-05.0W3B050C-BOW-TF	5	0,5	13	3	7416911		28,36
MC326-06.0W4B050C-BOW-TF	6	0,5	13	4	7416909		28,36
MC326-06.0W4B100C-BOW-TF	6	1,0	13	4	7416924		28,56
MC326-08.0W4B050C-BOW-TF	8	0,5	19	4	7416912		40,00
MC326-08.0W4B100C-BOW-TF	8	1,0	19	4	7416906		39,80
MC326-08.0W4B150C-BOW-TF	8	1,5	19	4	7416907		40,00
MC326-08.0W4B200C-BOW-TF	8	2,0	19	4	7416931		40,00
MC326-10.0W4B050C-BOW-TF	10	0,2	2	4	7416921		51,20
MC326-10.0W4B100C-BOW-TF	10	1,0	22	4	7416913		50,80
MC326-10.0W4B150C-BOW-TF	10	1,5	22	4	7416935		50,80
MC326-10.0W4B200C-BOW-TF	10	2,0	22	4	7416923		50,80
MC326-12.0W4B050C-BOW-TF	12	0,5	26	4	7416910		69,60
MC326-12.0W4B100C-BOW-TF	12	1,0	26	4	7416916		69,60
MC326-12.0W4B150C-BOW-TF	12	1,5	26	4	7416933		69,20
MC326-12.0W4B200C-BOW-TF	12	2,0	26	4	7416928		69,20

Feladó

Vállalat

Név

Utcánév / házszám

Város / irányítószám

Dátum

Aláírás



Használja ezt a formanyomtatványt és küldje el rendelését  
a Haberkorn Fairtool Kft.-hez e-mailen (info@haberkorn.hu)!

Haberkorn Fairtool Kft.  
1106 Budapest, Tündérfürt utca 3.  
info@haberkorn.hu | +36 1 884 8800  
www.haberkorn.hu | shop.haberkorn.hu

**HABERKORN**  
FAIRTOOL

A szállítási határidő 3-5 munkanap között változhat. Az akció nyolc hétig érvényes vagy amíg a készlet tart. Kezds tervezett időpontja: 2020.03.16.  
Az akciós ajánlat keretében értékesített termékek nem cserélhetőek! A képek illusztrációk, a változtatás jogát fenntartjuk!

# MC326 Supreme, a tömör keményfém maró

  

	P	M	K	N	S	H	O
WK40TF	CC	C	C	C	C	C	C

Jelölés	D <sub>c</sub> [mm]	R [mm]	L <sub>c</sub> [mm]	Z	Rendelési szám	Darab- szám	Ár (EUR)
MC326-12.0W4B250C-BOW-TF	12	2,5	26	4	7416932		69,20
MC326-12.0W4B300C-BOW-TF	12	3,0	26	4	7416934		69,20
MC326-14.0W4B100C-BOW-TF	14	1,0	26	4	7416936		83,60
MC326-14.0W4B150C-BOW-TF	14	1,5	26	4	7416941		85,60
MC326-14.0W4B200C-BOW-TF	14	2,0	26	4	7416939		86,00
MC326-14.0W4B300C-BOW-TF	14	3,0	26	4	7416938		83,60
MC326-16.0W4B050C-BOW-TF	16	0,5	32	4	7416918		103,60
MC326-16.0W4B100C-BOW-TF	16	1,0	32	4	7416908		104,00
MC326-16.0W4B200C-BOW-TF	16	2,0	32	4	7416914		104,40
MC326-16.0W4B250C-BOW-TF	16	2,5	32	4	7416925		104,40
MC326-16.0W4B300C-BOW-TF	16	3,0	32	4	7416940		104,40
MC326-16.0W4B400C-BOW-TF	16	4,0	32	4	7416926		104,40
MC326-20.0W4B050C-BOW-TF	20	0,5	38	4	7416929		146,40
MC326-20.0W4B100C-BOW-TF	20	1,0	38	4	7416919		146,80
MC326-20.0W4B200C-BOW-TF	20	2,0	38	4	7416927		146,40
MC326-20.0W4B250C-BOW-TF	20	2,5	38	4	7416922		146,40
MC326-20.0W4B300C-BOW-TF	20	3,0	38	4	7416937		146,40
MC326-20.0W4B400C-BOW-TF	20	4,0	38	4	7416915		146,40

Feladó

Vállalat

Név

Utcanév / házszám

Város / irányítószám

Dátum

Alíráás



Használja ezt a formanyomtatványt és küldje el rendelését  
a Haberkorn Fairtool Kft.-hez e-mailen (info@haberkorn.hu)!

Haberkorn Fairtool Kft.  
1106 Budapest, Tündérfürt utca 3.  
info@haberkorn.hu | +36 1 884 8800  
www.haberkorn.hu | shop.haberkorn.hu

**HABERKORN**  
**FAIRTOOL**

A szállítási határidő 3-5 munkanap között változhat. Az akció nyolc hétig érvényes vagy amíg a készlet tart. Kezdds tervezett időpontja: 2020.03.16.  
Az akciós ajánlat keretében értékesített termékek nem cserélhetőek! A képek illusztrációk, a változtatás jogát fenntartjuk!

# MD133 Supreme, a tömör keményfém maró

  

	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RA		CC		C	C		
WJ30RD	CC		C				

Jelölés	D <sub>c</sub> [mm]	R [mm]	L <sub>c</sub> [mm]	Z	Rendelési szám	Darab- szám	Ár (EUR)
MD133-06.0W5L030D-BOW-RA	6	0,3	19	5	7416781		32,40
MD133-06.0W5L030D-BOW-RD	6	0,3	19	5	7416782		32,40
MD133-06.0W5L030J-BOW-RA	6	0,3	19	5	7416783		29,48
MD133-06.0W5L030J-BOW-RD	6	0,3	19	5	7416784		29,48
MD133-06.0W5L030K-BOW-RA	6	0,3	25	5	7936857		29,48
MD133-06.0W5L030K-BOW-RD	6	0,3	25	5	7936858		29,48
MD133-06.0W5X030L-BOW-RA	6	0,3	31	5	7416785		35,88
MD133-06.0W5X030L-BOW-RD	6	0,3	31	5	7416786		35,88
MD133-08.0W5L040D-BOW-RA	8	0,4	25	5	7416787		45,20
MD133-08.0W5L040D-BOW-RD	8	0,4	25	5	7416788		45,20
MD133-08.0W5L040J-BOW-RA	8	0,4	25	5	7416789		41,20
MD133-08.0W5L040J-BOW-RD	8	0,4	25	5	7416800		41,20
MD133-08.0W5L040K-BOW-RA	8	0,4	34	5	7936859		41,20
MD133-08.0W5L040K-BOW-RD	8	0,4	34	5	7936880		41,20
MD133-08.0W5X040L-BOW-RA	8	0,4	41	5	7416801		50,40
MD133-08.0W5X040L-BOW-RD	8	0,4	41	5	7416802		50,40
MD133-10.0W5L050D-BOW-RA	10	0,5	32	5	7416803		58,40
MD133-10.0W5L050D-BOW-RD	10	0,5	32	5	7416804		58,40
MD133-10.0W5L050J-BOW-RA	10	0,5	32	5	7416805		53,20
MD133-10.0W5L050J-BOW-RD	10	0,5	32	5	7416806		53,20
MD133-10.0W5L050K-BOW-RA	10	0,5	42	5	7936881		53,20
MD133-10.0W5L050K-BOW-RD	10	0,5	42	5	7936882		53,20
MD133-10.0W5X050L-BOW-RA	10	0,5	52	5	7416807		64,40
MD133-10.0W5X050L-BOW-RD	10	0,5	52	5	7416808		64,40
MD133-12.0W5L060D-BOW-RA	12	0,6	38	5	7416809		77,60
MD133-12.0W5L060D-BOW-RD	12	0,6	38	5	7416810		77,60
MD133-12.0W5L060J-BOW-RA	12	0,6	38	5	7416811		70,80
MD133-12.0W5L060J-BOW-RD	12	0,6	38	5	7416812		70,80
MD133-12.0W5L060K-BOW-RA	12	0,6	50	5	7936883		70,80
MD133-12.0W5L060K-BOW-RD	12	0,6	50	5	7936884		70,80
MD133-12.0W5X060L-BOW-RA	12	0,6	62	5	7416813		86,00
MD133-12.0W5X060L-BOW-RD	12	0,6	62	5	7416814		86,00
MD133-16.0W6L080D-BOW-RA	16	0,8	50	6	7416815		129,20
MD133-16.0W6L080D-BOW-RD	16	0,8	50	6	7416816		129,20
MD133-16.0W6L080J-BOW-RA	16	0,8	50	6	7416817		117,20
MD133-16.0W6L080J-BOW-RD	16	0,8	50	6	7416818		117,20
MD133-16.0W6L080K-BOW-RA	16	0,8	66	6	7936885		117,20
MD133-16.0W6L080K-BOW-RD	16	0,8	66	6	7936886		117,20

Jelölés	D <sub>c</sub> [mm]	R [mm]	L <sub>c</sub> [mm]	Z	Rendelési szám	Darab- szám	Ár (EUR)
MD133-16.0W6X080L-BOW-RA	16	0,8	82	6	7416819		142,80
MD133-16.0W6X080L-BOW-RD	16	0,8	82	6	7416820		142,80
MD133-20.0W6L100D-BOW-RA	20	1,0	63	6	7416821		182,00
MD133-20.0W6L100D-BOW-RD	20	1,0	63	6	7416822		182,00
MD133-20.0W6L100J-BOW-RA	20	1,0	63	6	7416823		165,60
MD133-20.0W6L100J-BOW-RD	20	1,0	63	6	7416824		165,60
MD133-20.0W6L100K-BOW-RA	20	1,0	83	6	7936887		165,60
MD133-20.0W6L100K-BOW-RD	20	1,0	83	6	7936888		165,60
MD133-20.0W6X100L-BOW-RA	20	1,0	103	6	7416825		201,60
MD133-20.0W6X100L-BOW-RD	20	1,0	103	6	7416826		201,60

Feladó

Vállalat

Név

Utcanév / házszám

Város / irányítószám

Dátum


Alíráás

Használja ezt a formanyomtatványt és küldje el rendelését  
a Haberkorn Fairtool Kft.-hez e-mailen (info@haberkorn.hu)!

Haberkorn Fairtool Kft.  
1106 Budapest, Tündérfürdő utca 3.  
info@haberkorn.hu | +36 1 884 8800  
www.haberkorn.hu | shop.haberkorn.hu

**HABERKORN**  
**FAIRTOOL**

 A szállítási határidő 3-5 munkanap között változhat. Az akció nyolc hétig érvényes vagy amíg a készlet tart. Kezdet tervezett időpontja: 2020.03.16.  
Az akciós ajánlat keretében értékesített termékek nem cserélhetőek! A képek illusztrációk, a változtatás jogát fenntartjuk!




## Walter Hungária Kft.

---

1117 Budapest, Budafoki út 209.  
Telefon: +36 1 464 7160, Fax: +36 1 371 1601  
service.hu@walter-tools.com

[www.walter-tools.hu](http://www.walter-tools.hu)

---

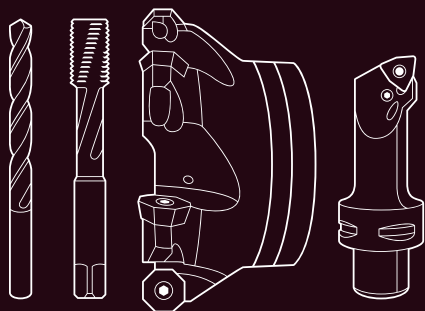

## Haberkorn Fairtool Kft.

---

1106 Budapest, Tündérfürt utca 3.  
Telefon: +36 1 884 8800  
info@haberkorn.hu

[www.haberkorn.hu](http://www.haberkorn.hu) | [shop.haberkorn.hu](http://shop.haberkorn.hu)

---

# HABERKORN FAIRTOOL