Zanussi EinbaugeräteFinden Sie ihre perfekten Küchengeräte

HABERKORN



Multifunktions-Backofenset

Backofen ZOHKCOK2

ZANUSSI

AUSSTATTUNG

- 65-Liter-Garraumvolumen
- · 7 Beheizungsarten
- Bedienung über aufgesetzte Knebel
- · Leichtreinigungstür und -ausstattung
- · 2-fach-Verglasung
- · Aqua Cleaning Funktion

TECHNISCHE DATEN

Maße B x H x T 560 x 600 x 550 mm

Preis/Stk. € 340,83 Teile-Nr. P41181



Kochfeld ZHRN641X

Autarkes Kochfeld, 60 cm Breite.

AUSSTATTUNG

- · 4 Kochzonen, strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- · elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung

TECHNISCHE DATEN

Ausschnitt B x H 560 x 490 mm

ZANUSSI Kochfeld ZHRN643X

ZANUSSI

Autarkes Kochfeld, 60 cm Breite.

AUSSTATTUNG

· 4 Kochzonen, strahlungsbeheizt

Ausschnitt B x H 560 x 490 mm

- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- · elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- · Mehrzweck-Kochzone,
- · Zweikreis-Kochzone

Preis/Stk.

€ 565,83

Teile-Nr. L34857


Preis/Stk.

€ 490,83

TECHNISCHE DATEN

Teile-Nr. L34848



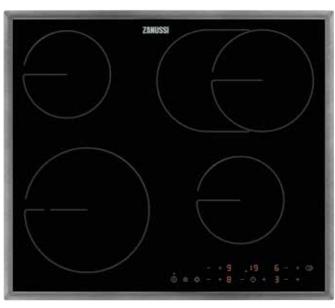

Multifunktions-Herdset

Herd ZOUNX3X1

ZANUSSI

AUSSTATTUNG

- · 72-Liter-Garraumvolumen
- 9 Beheizungsarten
- · Versenkknebel und TouchControl
- · Leichtreinigungstür und -ausstattung
- · 2-fach-Verglasung
- · Antifingerprint durch Edelstahlbeschichtung

TECHNISCHE DATEN

Maße B x H x T 560 x 600 x 550 mm

Preis/Stk.
€ 599,17
Teile-Nr. L34896



Kochfeld ZHDN640X

ZANUSSI

Kochfeld ZHDN670X

ZANUSSI

Herdgebundenes Kochfeld, 60 cm Breite.

AUSSTATTUNG

- · 4 Kochzonen, strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige

TECHNISCHE DATEN

Ausschnitt B x H 560 x 490 mm

Preis/Stk.

€ 290,83

Teile-Nr. L00951

Herdgebundenes Kochfeld, 60 cm Breite.

AUSSTATTUNG


- · 4 Kochzonen, strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- · Mehrzweck-Koch-Zone


TECHNISCHE DATEN

Ausschnitt B x H $560 \times 490 \text{ mm}$

Preis/Stk.
€ 365,83

Teile-Nr. L34916

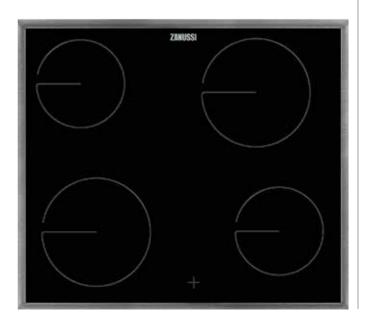

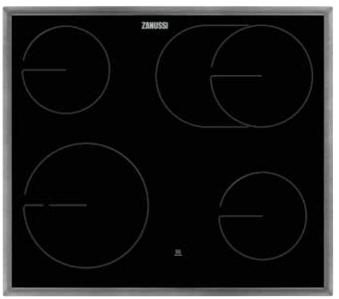

Kochfeld ZHRN383K

ZANUSSI

Autarkes Kochfeld, 29 cm Breite.

AUSSTATTUNG


- rahmenlos
- · 2 Kochzonen strahlungsbeheizt
- · Restwärmeanzeige
- · elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- · TouchControl Bedienung
- · Zweikreis-Kochzone

TECHNISCHE DATEN

Ausschnitt B x H 270 x 490 mm

Preis/Stk. € 274.17

Teile-Nr. M96045

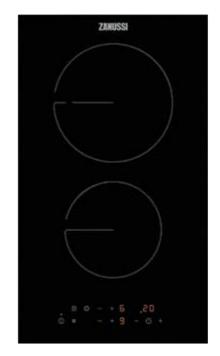

Mikrowelle ZMSN5SX



Einbau-Mikrowelle, 60 cm Breite.

AUSSTATTUNG

- 17-I-Garraumvolumen
- · Bedienung über Drehregler
- Automatikprogramme
- Drehteller, Ø 24,5 cm
- · Mikrowellenfunktion mit 700 Watt in 6 Stufen
- · Auftau-Funktion
- · Antifingerprint durch Edelstahlbeschichtung
- · Nur für den Hochschrankeinbau geeignet!

TECHNISCHE DATEN

Geräte-Maße B x H x T 595 x 390 x 312 mm

Preis/Stk.

€ 307,50

Teile-Nr. K88538

Flachschirmhaube ZFP316S ZANUSSI

Flachschirm-Dunstabzushaube, 60 cm Breite.

AUSSTATTUNG

- · Energieklasse C
- Bedienung über Drucktasten
- · 3 Leistungsstufen
- · 2 Metall-Fettfilter
- Beleuchtung: 2 x 4 W LED

TECHNISCHE DATEN

Maße B600 mmNetto-Gewicht7 kgMaximalleistung im Umluftbetrieb225 m³/hMaximalleistung im Abluftbetrieb410 m³/h

Preis/Stk.

€ 232,50
Teile-Nr. P14321





Kühlschrank Unterbau ZEAN82FR

ZANUSSI

AUSSTATTUNG

- · 94,1-I-Nutzinhalt Kühlen
- 16,4-I-Nutzinhalt Gefrierfach
- · Steuerung über LED-Elektronik
- Festtürtechnik
- · LED-Kühlraum-Innenbeleuchtung
- · eine große Gemüseschublade

TECHNISCHE DATEN

Maße B x H x T 600 x 820 x 550 mm

Energieverbrauch/Jahr 185 kWh

Preis/Stk.

€ 799,17

Teile-Nr. L35648



Kühlschrank ZEAN88FS

ZANUSSI

AUSSTATTUNG

- · 110-l-Nutzinhalt Kühlen
- · 14-I-Nutzinhalt Gefrierfach
- · Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- · LED-Kühlraum-Innenbeleuchtung
- · eine große Gemüseschublade

TECHNISCHE DATEN

Maße B x H x T 560 x 880 x 550 mm

Energieverbrauch/Jahr 178 kWh

Preis/Stk.

€ 482,50

Teile-Nr. L35647



Geschirrspüler ZSLN1211

ZANUSSI

Vollintegrierter Einbau-Geschirrspüler, 45 cm Breite.

AUSSTATTUNG

- · 9 Maßgedecke
- · 5 Programme, 3 Temperaturen
- Lautstärke 49 dB(A)
- · 3 h Startzeitvorwahl
- · AirDry Technologie
- Besteckkorb
- · TimeSet Bedienung
- AutoOpen Funktion
- · Inverter Motor

TECHNISCHE DATEN

Geräte-Maße B x H x T 446 x 818 x 550 mm



Preis/Stk. € 665,83 Teile-Nr. K71440

Geschirrspüler ZDLN2521

ZANUSSI

Vollintegrierter Einbau-Geschirrspüler, 60 cm Breite.

AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- · 6 Programme, 3 Temperaturen
- · Lautstärke 46/47 dB(A)
- · 3 h Startzeitvorwahl
- XtraPower
- · AirDry Technologie
- Besteckkorb
- · TimeSet Bedienung
- AutoOff Funktion / AutoOpen Funktion
- · Inverter Motor

TECHNISCHE DATEN

Geräte-Maße B x H x T 596 x 818 x 550 mm



Preis/Stk. € 665,83 Teile-Nr. K88582



Einfach da.

LISA THOMA

Kundenberatin E-Geräte/Küche

+43 5574 695-2268 kuechenteam@haberkorn.com



Einfach da.

SIMONE BÖHLER

Kundenberatin E-Geräte/Küche

+43 5574 695-2268 kuechenteam@haberkorn.com

Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31.Dezember 2023, solange der Vorrat reicht. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023.

Haberkorn GmbH haberkorn.com

6961 Wolfurt T +43 5574 695-0

T+43 1 74074-0

1030 Wien

6063 Rum/Innsbruck T+43 512 24400-0

4060 Leonding T+43 7229 687-0 9500 Villach

T+43 4242 42038-0

8055 Graz

T+43 316 287082-0

