

# Zwei Profis in Sachen Hydraulik: Haberkorn und STAUFF

[www.haberkorn.com](http://www.haberkorn.com)

**HABERKORN**



# HABERKORN

## Verlässliche Partnerschaft für unsere Kunden

Als Österreichs größter technischer Händler versteht es Haberkorn, die besten Lieferanten als Partner zu gewinnen und vertraut in den Produktbereichen Rohrschellen und Messtechnik daher bereits seit über 30 Jahren auf das Unternehmen STAUFF.





# Kompromisslose Qualität vom Marktführer

Seit mehr als 50 Jahren ist STAUFF als Entwickler, Hersteller und Lieferant von Rohrleitungskomponenten und Hydraulikzubehör international erfolgreich. Das Unternehmen steht seit jeher für Produkte höchster Qualität in Verbindung mit exzellenten Service-Dienstleistungen.

Dank des erfahrenen und hochmotivierten Mitarbeiterstammes und innovativster Technologien bietet STAUFF ein ausgefeiltes Produktsortiment, das sämtliche Be-

dürfnisse der Kunden erfüllt. Denn die Verpflichtung gegenüber dem Kunden hat sich in fünf Jahrzehnten nicht verändert: STAUFF überzeugt mit außergewöhnlichem Qualitätsstandard und hohem Lieferbereitschaftsgrad und wird somit den steigenden Anforderungen und vielschichtigen Trends in der Hydraulikindustrie gerecht. So konnte STAUFF sich zu einem Marktführer im Bereich fluidtechnischer Komponenten entwickeln.



# Das macht es einfach: unsere Versorgungssysteme – viele Module, eine Zentrale

Mit Haberkorn integrieren Sie effiziente Versorgungssysteme ganz einfach in Ihren Betriebsablauf. Wir unterstützen Sie mit verschiedensten Systemen, die sich problemlos in Ihre Prozesse einfügen lassen und diese optimieren. Ihr C-Teile-Management wird einfacher, zuverlässiger und dadurch wirtschaftlicher.



Barcode-Kataloge



H-Shelf Kanban-Regal

## Haberkorn Online-Shop

Egal ob Sie Ihre Beschaffungsprozesse steuern oder einfach nur die Übersicht bewahren wollen – im Online-Shop laufen alle Fäden zusammen. So bleiben die unterschiedlichen Bestellwege transparent und Sie behalten problemlos den Überblick.



H-Save Ausgabeautomat



H-Box RFID-Bestellsystem

# Hydraulikschläuche und -verschraubungen vom Spezialisten

Haberkorn ist Ihr kompetenter Komplettanbieter für Hydraulikschläuche und -verschraubungen. Durch eine große Sortimentsbreite und hohe Verfügbarkeit bei Schlauchleitungen und Verschraubungen finden Sie bei uns immer die passenden Produkte für Ihre Anwendung.



Schläuche, Armaturen



Kupplungen, Kugelhähne



Verschraubungen



Schlauchtrommeln



Rohrschellen



Messtechnik



Bearbeitungsmaschinen

VOSS

STAUFF

Gates

SEL  
HOSES

F. TEFFL

VOSWINKEL  
High Technology - Made in Germany

FB  
F. B. R. E. M.

SEMPERIT

BRIDGESTONE

T  
TRANSFER OIL

d'OMAC

# Ausgefeilte Produkte für sämtliche Anforderungen



## Hydraulik-Verschraubungen

STAUFF setzt bei der Verarbeitung der Rohrverschraubungen aus Stahl konsequent auf die bewährte STAUFF Zink-/Nickel-Oberfläche. Diese bietet zuverlässigen Korrosionsschutz, der weit über die marktüblichen Standards hinausgeht.

- metrische Rohrverschraubungen nach DIN 2353/ISO 8434-1
  - maximaler Betriebsdruck bis 800 bar
  - in Normal- und Edelstahl erhältlich
- Flansche nach ISO 6162-1 und ISO 6162-2 (3000/6000 PSI)
  - Einschraubflansche, Schweißflansche, Vollflanschverbinder, Doppelflanschverbinder



## Kupplungen

- Steckkupplungen
  - ISO 7241 A/B, Push/Pull – Stahl/Edelstahl/Messing
  - Flat-Face Stahl/Edelstahl
  - ISO 5676
- Schraubkupplungen
  - ISO 14541 Stahl/Edelstahl
  - ISO 14540
  - flachdichtend
  - Rohrleitungskupplungen
  - für Hammerbetrieb
- Multikupplungen



## Schellen

Befestigungssysteme für Rohre, Schläuche, Kabel und Bauteile; individuell gefertigte Sonderschellen

- original STAUFF Schellen nach DIN 3015
  - Standard-, Schwere- und Doppel-Baureihe
  - Durchmesserbereich von 6 bis 406 mm
  - verschiedene Werkstoffe:
    - Schellenkörper: Polypropylen, Polyamid, Aluminium, Santoprene
    - Metallteile: Stahl (unbehandelt/verzinkt/phosphatiert)
    - Edelstahl (AISI 304/316/316Ti)
  - weitere Werkstoffe wie z. B. Kunststoffe entsprechend DIN 5510, UL 94 oder NF F 16/101 auf Anfrage
  - als glatte und gerippte Ausführung erhältlich
  - umfangreiches Zubehörprogramm
- leichte Baureihe
- Konstruktions-Baureihe
- Flach- und Rundstahlbügelschellen
- Rohrschellen nach DIN 3567, 1592, 1593, 1596, 1597
- Spritzguss- und mechanisch bearbeitete Sonderschellen nach Kundenzeichnung oder auf Basis STAUFF-eigener Vorschläge und Entwicklungen





### Verbindungselemente für die Messtechnik

Messsysteme zur Überwachung, Entlüftung und Probenentnahme fluiden und gasförmiger Medien


- Messkupplungen und Zubehör
  - Kuppeln unter Systemdruck möglich
  - in Normal- und Edelstahl
  - wahlweise mit Kugel- oder Kegelabdichtung
  - Anschlussgewinde M16 x 2 / M16 x 1,5 / S12,65 x 1,5 / Stecksystem
  - zulässiger Betriebsdruck bis 630 bar
- Messschläuche
  - Nennweiten DN2 und DN4
  - für Nenndrücke bis 630 bar
  - umfangreiche Armaturenauswahl



### Messgeräte

Überwachung und Analyse von Hydraulikflüssigkeiten in der Mobil- und Industriehydraulik:

- Laser Particle Counter  
8-Kanal-Partikelzähler zur Verschmutzungskontrolle von Hydraulikflüssigkeiten
- Digital-Manometer  
zur digitalen Druckmessung ölhydraulischer und gasförmiger Medien
- Druckaufnehmer  
Umwandlung anstehender Drücke bis 1.020 bar in entsprechende Ausgangssignale
- Handmessgerät PPC04  
digitales Messgerät zur Messung von Druck, Temperatur, Durchfluss und Drehzahl
- Handmessgerät PPC06/08/12  
– digitales Messgerät zur Messung von Druck, Temperatur, Durchfluss und Drehzahl  
– bis zu 6 Sensoreingänge stehen zur Systemüberwachung zur Verfügung

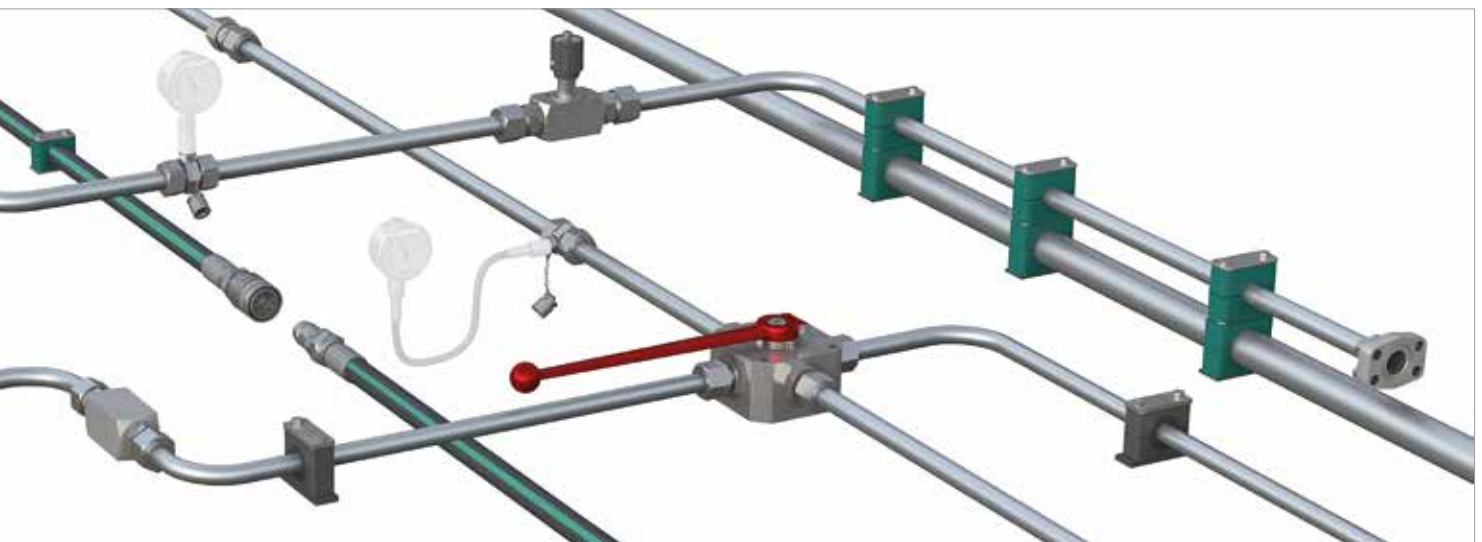

## ÖSTERREICH

Haberkorn GmbH  
Hohe Brücke  
6961 Wolfurt  
T +43 5574/695-0  
info.wolfurt@haberkorn.com

Haberkorn GmbH  
Modcenterstraße 7  
1030 Wien  
T +43 1/74 074-0  
info.wien@haberkorn.com

Haberkorn GmbH  
Bundesstraße 51  
6063 Rum/Innsbruck  
T +43 512/24 400-0  
info.innsbruck@haberkorn.com

Haberkorn GmbH  
Technologiering 11  
4060 Leonding  
T +43 7229/687-0  
info.leonding@haberkorn.com

Haberkorn GmbH  
Zehenthofstraße 35  
9500 Villach  
T +43 4242/42 038-0  
info.villach@haberkorn.com

Haberkorn GmbH  
Hafnerstraße 124  
8055 Graz  
T +43 316/28 70 82-0  
info.graz@haberkorn.com

## SCHWEIZ

Haberkorn AG  
Musterplatzstrasse 3  
CH-9442 Berneck  
T +41 71/747 49-20  
www.haberkorn.ch

## TSCHECHIEN

Haberkorn s.r.o.  
Generála Vlachého 305  
CZ-747 62 Mokré Lazce  
T +420 553/75 71 11  
www.haberkorn.cz

## SLOWAKEI

Haberkorn s.r.o.  
Zavarská 10/B  
SK-917 01 Trnava  
T +421 33/591 46 00  
www.haberkorn.sk

## POLEN

Haberkorn Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Śląskich 238  
PL-44-348 Skrzyszów  
T +48 32/459 79 99  
www.haberkorn.pl

## UNGARN

Haberkorn Kft.  
Asztalos Sándor út 12  
H-1087 Budapest  
T +36 1/47 71 040  
www.haberkorn.hu

## SLOWENIEN

Haberkorn d.o.o.  
Vodovodna ul. 7  
SI-2000 Maribor  
T +386 2/32 06 710  
www.haberkorn.si

## KROATIEN

Haberkorn d.o.o.  
Dr. Franje Tuđmana 16  
HR-10431 Sveta Nedelja  
T +385 1/33 35 870  
www.haberkorn.hr

## SERBIEN

Haberkorn d.o.o.  
Kralja Petra I 59  
RS-21203 Veternik  
T +381 21/820 071  
www.haberkorn.rs

[shop.haberkorn.com](http://shop.haberkorn.com)  
[www.haberkorn.com](http://www.haberkorn.com)

Folgen Sie uns



**HABERKORN**